


Langes Anschlussgewinde metrisch

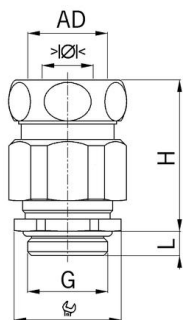

**AGRO Kombi-Schlauchverschraubung Progress® EMV Messing mit integrierter Kabelverschraubung**

**Zulassungstyp: Progress MS Kombi EMC**

- Einteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend

<b>Artikel-Nr.:</b>	<b>1710.80.40.320.2</b>
EAN:	7611614145730
Material	Messing vernickelt
Dichtung	TPE
O-Ring	NBR
Zugentlastung	Ausführung A nach EN 62444
Schutzart	Kabelverschraubung IP 68
Hinweis	Der max. Klemmbereich ist abhängig vom Schlauch-Innendurchmesser
Eigenschaften	Sehr guter Schirmkontakt über die Kontakthülse bei in der Kabelverschraubung endendem Schirmgeflecht
Einsatztemperatur	-40°C / +100°C
Gewinde	M40x1.5
Aussendurchmesser	1 1/4" mm
Minimaler Klemmbereich	28.5 mm
Maximaler Klemmbereich	32.0 mm
Schlüsselweite	46/54 mm
Masswert H	62 mm
Gewindelänge L	13 mm
Versand	10
Preis/100 ST	3.330,00 €
Preisgruppe	520

Je nach Schlauchtyp muss die passende Stabilisierungshülse separat bestellt werden. Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.