


Kurzes Anschlussgewinde metrisch

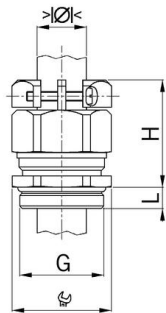

AGRO Kabelverschraubungen Progress® EMV Messing mit Kontakthülse und Klemmbacken erhöhte Sicherheit

Zulassungstyp: Progress MS EMC KB EX

- Einteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend

Artikel-Nr.:	EX1803.80.40.285
EAN:	7611614177359
Material	Messing vernickelt
Schrauben	Rostfreier Stahl A2
Dichtung	TPE
O-Ring	FPM
Schutzart	IP 66 / IP 68 (bis 10 bar)
Prüfnorm	IEC EN 60079-0 / IEC EN 60079-7 / IEC EN 60079-31
Gas	II 2G Ex eb IIC Gb
Staub	II 2D Ex tb IIIC Db
Zone	Gas 1 und 2 / Staub 21 und 22
Zertifikat	SEV 15 ATEX 0151
IECEx Zertifikat	IECEx SEV 15.0018
Einsatztemperatur	-60°C / +100°C
Gewinde	M40x1.5
Minimaler Klemmbereich	24.0 mm
Maximaler Klemmbereich	28.5 mm
Schlüsselweite	46 mm
Masswert H	44 mm
Gewindelänge L	8 mm
Hinweis	-
Versand	10
Preis/100 ST	2.610,00 €
Preisgruppe	530

1 = Zertifikat SEV 15 ATEX 0152X / IECEx SEV 15.0019X
Langes Anschlussgewinde auf Anfrage