


Gegenmuttern rostfreier Stahl

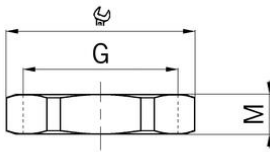

Gegenmuttern rostfreier Stahl

· Gewinde metrisch

Artikel-Nr.:	8050.98
EAN:	7611614187549
Material	Rostfreier und säurebeständiger CrNiMo-Stahl A4 (DIN EN 1.4435 / AISI 316L)
Ausführung	6-kant
Einsatztemperatur	-40°C / +300°C
Gewinde	M50x1.5
Schlüsselweite	55 mm
Materialdicke	5.5
Versand	10
Preis/100 ST	3.790,00 €
Preisgruppe	570

1 = Metrisches Regelgewinde