

Smarte Weihnachtsbeleuchtung für Android & Apple

Das passende Ambiente per Fingertipp: Die Bluetooth-gesteuerte Lichterkette „Playbulb String“ sorgt für stimmungsvolles Licht und das passende Ambiente, besonders zur Weihnachtszeit.

Dank der dazugehörigen App (für iOS und Android verfügbar) steuern Sie bis zu 16 Millionen Farben, Farbwechseleffekte oder auch die integrierte Zeitschaltuhrfunktion je nach Stimmung oder Anlass, bequem per Fingerwisch mit Ihrem Smartphone.

Die, in eine Glockenform eingelassenen, RGB LEDs zaubern ein angenehmes Licht und schmiegen sich perfekt in Ihre individuelle Weihnachtsdekoration ein.


Schließen Sie die Lichterkette einfach an das im Lieferumfang enthaltene 5V USB-Netzteil an und installieren Sie die Playbulb X App – und schon können Sie loslegen! Mittels der integrierten Kunststoffösen können Sie die Lichterkette ganz nach Belieben am Weihnachtsbaum, auf der Terrasse oder an jenem Ort welchen Sie besonders hervorheben möchten, befestigen.

Die Lichterkette selbst ist wasserdicht und für den Innen- sowie Außenbereich bestens geeignet. Bitte beachten Sie aber, dass das Netzteil nicht wasserdicht ist.

Durch den niedrigen Energieverbrauch kann man die Leuchtkette z. B. auch mit einer Power Bank im Freien betreiben. Also ideal für Camping und die nächste Gartenparty!

Die Lichterkette speichert die zuletzt vorgenommene Einstellung automatisch. Sobald die Playbulb aus- und wieder eingeschaltet wurde, wird der letzte Effekt oder die zuletzt gewählte Farbe wiederhergestellt.

Mit Hilfe der separat erhältlichen **PLAYBULB String Verlängerung** können Sie die Lichterkette auf eine Gesamtlänge von insgesamt 20m erweitern. Die 5m lange Verlängerung besitzt je 20 weitere LEDs. Die Verlängerung kann nicht einzeln, sondern nur in Kombination mit dem Playbulb String Basis-Set, betrieben werden.

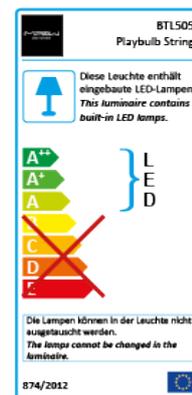

Technische Details

Material	PVC
LED-Leistung	Max. 4W
LED-Farben	RGB (16 Mio. Farbvarianten)
LED-Anzahl	40 Stück
Abstand zwischen LEDs	25cm
Länge Zuleitung	150cm
Länge Gesamt	10m
Maximal mögliche Gesamtlänge mit Playbulb String Erweiterung	20m
Stromversorgung	USB-Netzteil Eingang (100-240V AC 50/60Hz 0.5A Max.) Ausgang (5.0V DC 2.0A Max.)
LED-Lebensdauer	Mind. 20.000 Stunden
Dimmbar	Nur per App
Automatische Zeitschaltung	Per App
Energieeffizienzklasse	A++ bis A
Betriebstemperatur	-20 bis 60°C
Bluetooth® Version	4.0 Smart
Bluetooth® Reichweite	ca. 10 Meter
Anwendungsbereich	Innen sowie Außen.
IP-Schutzklasse	IP65 (außer Netzteil)
Kompatibilität Apple	Alle ab iPhone 4s, iPad Air, iPad Mini
Kompatibilität Android	Alle Android Smartphones/Tablets ab Android Version 4.3
Android-App Link	https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mipow.androidplaybulbcolor
iOS-App Link	https://itunes.apple.com/de/app/playbulb-x/id911359856
Produktvideo	https://youtu.be/0s8GctSmu80
Lieferumfang	MiPow Playbulb String, USB-Netzteil, Bedienungsanleitung (Deutsch/Englisch)



App Funktionen

Gruppenfunktion	Bis zu 5 Geräte gleichzeitig steuerbar. Kompatibel mit allen anderen Produkten aus der Playbulb Familie.
Interner Speicher	Die Playbulb String merkt sich automatisch die letzte Einstellung und stellt diese beim nächsten Start wieder her.
Freie Farbwahl	aus bis zu 16 Mio. Farben.
Dimmfunktion	Leuchtstärke frei anpassbar
Schüttelmodus	Sofern aktiviert, wechselt die Playbulb die Farbe sobald das Smartphone geschüttelt wird
Kerzeneffekt	Die eingestellte Farbe flackert und imitiert echtes Kerzenlicht
Flasheffekt	freie Geschwindigkeits- und Farbwahl, Licht blink
Fadingeffekt	freie Geschwindigkeits- und Farbwahl, Licht pulsiert
Rainboweffekt	freie Geschwindigkeitswahl, Licht wechselt die Farben
Rainboweffekt 2	freie Geschwindigkeitswahl, Licht wechselt sanft die Farben
ColorPicker	Ermöglicht es aus erstellten Bildern/Szenen die Farbe aus dem Bild anzuklicken und von der Playbulb darstellen zu lassen.
Timer	Uhrzeit, Leuchtdauer und Leuchtfarbe frei wählbar.

Weitere Informationen

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	EAN	Zolltarifnummer
BTL505-GN	Playbulb String Basis 10 Meter, Green Edition (erhältlich ab Ende Okt. 2016)	6945764511284	940530
BTL506-GN	Playbulb String Erweiterung 5 Meter, Green Edition (erhältlich ab Ende Okt. 2016)	6945764511499	940530
BTL505-WT	Playbulb String Basis 10 Meter, white, White Edition (erhältlich ab Q1 / 2017)	6945764511529	940530
BTL506-WT	Playbulb String Erweiterung 5 Meter, White Edition (erhältlich ab Q1 / 2017)	6945764511512	940530





Maße und Gewichte

Artikelnr	Artikelmaße	Verkaufsverpackung	Verpackungseinheit netto	Verpackungseinheit brutto
BTL505	1 Stk.	1 Stk.	20 Stk.	20 Stk.
	5x2x1000mm	168x71x174mm	385x360x418mm	385x360x418mm
	328g	574g	11.44kg	13.13kg
BTL506	1 Stk.	1 Stk.	20 Stk.	20 Stk.
	5x2x500mm	123x57x144mm	310x270x350mm	310x270x350mm
	167g	229g	4.44kg	5.53kg



POS-Demo Unit

