

Philips PicoPix Micro
Mobiler Projektor

Leicht zu tragen

Bis zu 165 cm (65")
Mini-HDMI
Integr. Lautspr. u. 3 Std.
Akkulaufzeit

PPX320



Überall streamen, überall spielen

Mit Mini HDMI und einer Auflösung von 480 P, die ein Bild mit bis zu 165 cm (65") projiziert, bietet der PicoPix Micro echte Mobilität und bis zu 3 Stunden Unterhaltung! Erhältlich zu einem erschwinglichen Preis, einfach zu bedienen und perfekt für Reisen geeignet!

Leicht zu tragen

- Bilder mit bis zu 165 cm (65")
- Fortschrittliche LED-Lichtquelle
- Taschenformat

Bis zu 3 Stunden Akkulaufzeit

- Integrierter Akku mit 3 Stunden Laufzeit für kabellose Projektion
- Integrierter Lautsprecher für beeindruckenden Sound

Verbinden und spielen

- Mini-HDMI


PHILIPS

Mobiler Projektor

Leicht zu tragen Bis zu 165 cm (65"), Mini-HDMI, Integr. Lautspr. u. 3 Std. Akkulaufzeit

Besonderheiten

Fortschrittliche LED-Lichtquelle

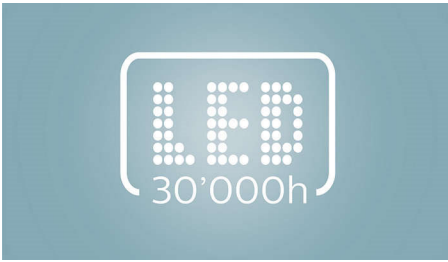

Die leistungsstarke LED-Lichtquelle erzeugt satte, lebendige Farben und hat eine Lebensdauer von bis zu 30.000 Stunden. Sie müssen sie also nie ersetzen – bei 4 Stunden Nutzung pro Tag hält sie 20 Jahre! Darüber hinaus ist der Stromverbrauch wesentlich niedriger als bei einem herkömmlichen Projektor mit Lampe. Sie profitieren von einem großen Bildschirm für ein beeindruckendes Erlebnis mit einem umweltfreundlichen Gerät!

Integrierter Akku mit 3 Stunden Laufzeit



Genießen Sie Unterhaltung auch unterwegs mit dem integrierten Akku, der Projektionen für bis zu 3 Stunden ermöglicht.

Integrierter Lautsprecher



Keine zusätzliches Soundsystem erforderlich. Der integrierte Lautsprecher bietet die nötige Leistung auf kleinstem Raum.

Mini-HDMI



Verbinden Sie alle Ihre Lieblingsgeräte über HDMI wie Smart Dongle oder Box, Spielkonsole, Smartphones und mehr!

Taschenformat



Der Projektor in Handgröße lässt sich immer in Ihrer Tasche verstauen und dient Ihnen und auch großen Fans unterwegs. Werfen Sie ein riesiges Bild an Wände, Decken, Böden und sogar an Ihr Zelt!

Bilder mit bis zu 165 cm (65")



Unterhaltung in jedem Raum, projizieren Sie alles mit bis zu 165 cm (65") Bild diagonal.

PPX320/INT

Daten

Technologie

- Anzeigetechnologie: DLP
- LED-Lichtquellen: Über 30.000 Stunden Betriebszeit
- Kontrastverhältnis: 600:1
- Auflösung: 854 x 480 Pixel
- Throw Ratio: 1,2:1
- Abstand zum Bildschirm: 80–200 cm
- Bildformat: 16:9
- Fokusanpassung: Manuell
- Betriebssystem: Linux
- Unterstützte Auflösung: 1.920 x 1.080 Pixel
- Empfohlene Verwendung: Max. 165 cm (65") in dunklen Räumen

Anschluss

- Mini-HDMI: x 1
- Micro-USB
- Audio-Ausgang: 3,5-mm-Buchse

Ton

- Interner Lautsprecher: 3 W

Stromquelle

- Interne Batterie: 3.000 mAh
- USB-Schnittstelle
- Stromversorgung: 5V, 2A
- Akku-Lebensdauer: Bis zu 3 Stunden



Ausstellungsdatum
2023-05-14

Version: 7.1.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com

* Für die Bildschirmsspiegelung von Streaming-Inhalten ist ein HDMI-Anschluss erforderlich (Adapter nicht im Lieferumfang enthalten). Dazu gehören Dienste wie Netflix, Hulu, Canal+, Amazon Prime und mehr. Inhalte von Streamingdiensten können nicht über WLAN auf den Bildschirm gespiegelt werden. YouTube kann über WLAN und HDMI übertragen werden.

* Projektoren für den direkten Anschluss an und zur Verwendung mit einem automatischen Datenverarbeitungsgerät wie Smartphone, Laptop, PC, Blue-ray Player usw.