

## HIGHLIGHTS

### GPSMAP® 64x | GPSMAP® 64sx Der GPS-Outdoor-Spezialist

- 2,6" großes, bei Sonnenlicht sehr gut ablesbares Farbdisplay mit Tastenbedienung
- Präzise Positionsbestimmung dank GPS, GLONASS und GALILEO
- Vorinstallierte Basiskarte
- Bis zu 16 Stunden Batterielaufzeit im GPS-Modus
- 8 GB interner Speicher
- Unterstützung von papierlosem Geocaching
- Zusätzlich bei GPSMAP 64sx:
  - 3-Achsen-Kompass und barometrischer Höhenmesser
  - ANT+- und Bluetooth-Konnektivität



## KEY FEATURES

Robustes Design	2,6" großes, bei Sonnenlicht sehr gut ablesbares Farbdisplay und Tastenbedienung.
GPS+GLONASS+GALILEO	Unterstützung von Multi-Satelliten-Netzwerken, um Touren in anspruchsvolleren Umgebungen mit mehr als nur GPS zu verfolgen und aufzuzeichnen.
Batterielaufzeit	Bis zu 16 Stunden Batterielaufzeit im GPS-Modus mit 2 AA Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten).
Vorinstallierte Basiskarte	Auf der GPSMAP 64x und GPSMAP 64sx ist die Basiskarte vorinstalliert.
8 GB interner Speicher	Der eingebaute Speicher von 8 GB kann mit einer microSD™ Karte (nicht im Lieferumfang enthalten) für zusätzliche Karten und Datenspeicherung erweitert werden.
Papierloses Geocaching	Heruntergeladene Geocaches können direkt auf das Gerät übertragen werden—es ist keine manuelle Eingabe der Koordinaten erforderlich.
Zusätzliche Sensoren	Der GPSMAP 64sx verfügt zudem über einen 3-Achsen-Kompass sowie einen barometrischen Höhenmesser.
Drahtlose Konnektivität	Mit dem GPSMAP 64sx hast du die Möglichkeit, Wegpunkte, Routen und Tracks drahtlos per ANT+ <sup>2</sup> - oder Bluetooth an kompatible Geräte zu senden.
Wasserdicht	Wasserdicht nach IPX7 <sup>1</sup> -Standard.

## SCREENS




BirdsEye Satellitenbilder



Elektronischer Kompass



Geocaching

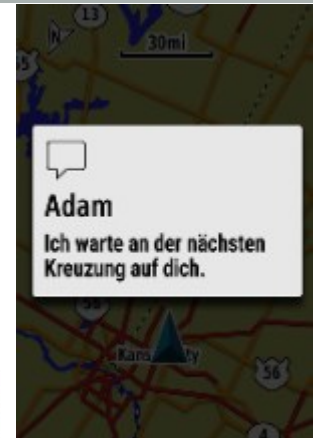

Smart Notifications  
(nur GPSMAP 64xs)

## PRODUKT- UND LOGISTIKDATEN

Display	3.6 x 5.5 cm (6.6 cm diagonal)
Displayauflösung	160 x 240 Pixel
Anzeigetyp	2,6" transflektiv, farbig, 65k TFT
Produktabmessungen	6.1 x 16.0 x 3.6 cm
Gewicht	230 g (mit Batterien)
Batterielaufzeit	Bis zu 16 Stunden
Batterietyp	2 AA Batterie (nicht im Lieferumfang enthalten)
Wasserdicht	IPX7 <sup>1</sup>
Interner Speicher	8 GB
Kompatible Datenkarten	micro SD Karten
Drahtlose Verbindungen	Bluetooth und ANT+ <sup>2</sup> (nur GPSMAP 64sx)
Interface	USB, NMEA 0183
Wegpunkte und Routen	5.000 Wegpunkte / 200 Routen
TrackLog	10.000 Punkte 200 speicherbare Tracks

## VERPACKUNG



## VERPACKUNGSINHALT

- 1x GPSMAP 64x bzw. 1x GPSMAP 64sx
- 1x Lade-/Datenkabel
- 1x Schnellstartanleitung

Verpackungsabmessungen	13,7 x 17,6 x 5,3 cm
Verpackungsgewicht	308 g
Master Karton Abmessungen	30,5 x 31,5 x 38,1 cm
Master Karton Gewicht	8 kg
Master Karton Menge	20

## LISTUNGSINFORMATIONEN

### PRODUKTBEZEICHNUNG

### ART. NR.:

### EAN:



GPSMAP 64x

010-02258-01

0753759229474



GPSMAP 64sx

010-02258-11

0753759229498

## WERBETEXTE

### WERBETEXT [86 WÖRTER]

Die neuen GPSMAP 64x- und GPSMAP 64sx-Modelle besitzen ein 2,6" Farbdisplay mit sehr guter Ablesbarkeit bei jedem Wetter. Dabei ermöglicht der Quad-Helix Antenne mit GPS/GLONASS und GALILEO-Empfang eine optimale Positionsbestimmung und Navigation auch in anspruchsvollem Gelände. Die robusten und wasserdichten Outdoor-Navigationsgeräte verfügen über eine Batterielaufzeit von bis zu 16 Stunden im GPS-Modus. Neben dem internen 8 GB Speicher bietet der microSD-Kartenslot die Möglichkeit, zusätzliches Kartenmaterial und Daten auf dem Gerät zu speichern. Der GPSMAP 64sx überzeugt zudem mit einem 3-Achsen-Kompass, einem barometrischen Höhenmesser sowie drahtloser Konnektivität.

## VERGLEICHSTABELLE

	GPSMAP 64x	GPSMAP 64sx
Größe (HxB x T) in cm	6.1 x 16.0 x 3.6	6.1 x 16.0 x 3.6
Displaygröße	3.6 x 5.5 cm (2,6")	3.6 x 5.5 cm (2,6")
Farbdisplay	•	•
Gewicht (mit Batterien)	230 g	230 g
Wasserdicht	IPX7 <sup>1</sup>	IPX7 <sup>1</sup>
Satelliten Systeme	GPS, GLONASS, GALILEO	GPS, GLONASS, GALILEO
Batterielaufzeit	Bis zu 16 Stunden im GPS-Modus	Bis zu 16 Stunden im GPS-Modus
Interner und erweiterbarer Speicher	•	•
Barometrischer Höhenmesser / 3-Achsen Kompass	GPS Kompass	•
Drahtlose Konnektivität (ANT+ <sup>2</sup> , Bluetooth)		•

## KOMPATIBLE GERÄTE UND ZUBEHÖR



**NiMH-Akkupack**

Art. Nr.: 010-11874-00  
EAN: 0753759991203



**Fahrradhalterung**

Art. Nr.: 010-11023-00  
EAN: 0753759074654



**tempe™ -Temperatur-Funksensor**

Art. Nr.: 010-11092-30  
EAN: 0753759993122



**HRM-Dual™ 2**

Art. Nr.: 010-12883-00  
EAN: 0753759223137

BEZEICHNUNG	ART. NR.	EAN	
USB Kabel	010-10723-01	0753759052973	Erstelle Routen und Wegpunkte auf deinem PC und lade sie via USB-Kabel direkt auf dein Endgerät.
USB Poweradapter	010-11921-17	0753759113292	Inklusive Adapterstecker für die USA, Großbritannien, Europa und Australien.
Highspeed-Multiladegerät	010-10723-17	0753759111540	Erweitern Sie den 12-Volt-Zigarettenanzünder des Fahrzeugs um 2 Highspeed-USB-Anschlüsse.
Reiseladegerät	010-11478-05	0753759103729	Dieses Kit umfasst 1 Micro-Kabel und 1 Mini-Kabel.
Zigarettenanzünder-Kabel	010-10851-11	0753759081829	Schließ den Stecker an eine 12-Volt-Buchse im Fahrzeug an, um das Gerät mit Strom zu versorgen.
Halterung für feste Montage	010-11031-00	0753759075880	Befestige dein Handgerät sicher auf einer ebenen Oberfläche.
Rucksackhalterung	010-11855-00	0753759990138	Leichte Rucksackhalterung mit Klettverschluss zum sicheren und problemlosen Befestigen deines kompatiblen Garmin-Geräts.
Chirp™	010-11092-20	0753759969820	Sender, der speziell für Geocaching-Abenteuer entwickelt wurde.
Geräte Sicherungsleine, automatisch aufrollend	010-10888-00	0753759066604	Halten Sie Ihr GPS in der Nähe und sichern Sie es mit diesem versenkbaren Schlüsselband.

<sup>1</sup> Details unter [Garmin.com/de-DE/legal/waterrating](http://Garmin.com/de-DE/legal/waterrating)

<sup>2</sup> Verfügbar nur für GPSMAP 64sx mit ANT+-Verbindung