



Einhell

CLASSIC

Schmutzwasserpumpe

GC-DP 9035 N

Art.-Nr.: 4170778

Ident.-Nr.: 11018

EAN-Code: 4006825635454

Die Schmutzwasserpumpe GC-DP 9035 N ist ein robustes, kräftiges und zuverlässiges Werkzeug, das beim Abpumpen von Teichen, Baugruben, überschwemmten Kellerräumen und vielem mehr beste Dienste leistet. Mit einer Leistungsaufnahme von 900 Watt fördert die starke Pumpe stündlich bis zu 18.000 Liter verunreinigtes Wasser. Das Gehäuse besteht aus hochwertigem Edelstahl, welches für eine lange Laufzeit sorgt.

Ausstattung

- Tragegriff
- Stufenlos höhenverstellbarer Schwimmschalter
- Hochwertige Gleitringdichtung
- Edelstahl-Pumpengehäuse
- Anschluss für 25/38 mm-Schläuche sowie 33,3 mm (1") Außengewinde
- 90 ° Winkel 47,8 mm (1 1/2") AG

Technische Daten

- | | |
|-------------------------|-------------------|
| - Netzanschluss | 220-240 V 50 Hz |
| - Leistung | 900 W |
| - Max. Fördermenge | 18000 L/h |
| - Max. Förderhöhe | 9 m |
| - Max. Eintauchtiefe | 5 m |
| - Max. Wassertemperatur | 35 °C |
| - Max. Fremdkörpergröße | 35 mm |
| - Schlauchanschluss | 47,8mm (G11/2 IG) |
| - Netzleitung | 10 m H07RN-F |

Logistische Daten

- | | |
|-----------------------------------|--------------------|
| - Produktgewicht | 5.95 kg |
| - Bruttogewicht Einzelverpackung | 7.66 kg |
| - Maße Einzelverpackung | 242 x 180 x 445 mm |
| - Stück pro Exportkarton | 4 STK |
| - Bruttogewicht Exportkarton | 31.5 kg |
| - Maße Exportkarton | 490 x 380 x 460 mm |
| - Containermengen (20"/40"/40"HC) | 1300 2600 3000 |




ADJUSTABLE FLOATING SWITCH



STAINLESS STEEL



LONG-LIFE CARBON SEALING

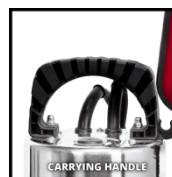

CARRYING HANDLE




UNIVERSAL HOSE CONNECTOR



STAINLESS STEEL



ADJUSTABLE FLOATER

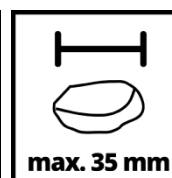

max. 35 mm



HIGH QUALITY STAINLESS STEEL