

PHILIPS

VoiceTracer

Audiorecorder

Für Interviews und
Notizen

2 High-Fidelity-Mikrofone

Stereoaufnahmen in den
Formaten MP3 und PCM

8 GB interner Speicher

Ausdauernder Akku



DVT2110



Hochwertige Aufnahmen mit kristallklarem Klang

Der Philips VoiceTracer 2110 ist der perfekte Begleiter, wenn es darum geht, Interviews, Gespräche und kleine Besprechungen aufzunehmen. Dank der beiden hochwertigen Mikrofone sind Ihre Aufnahmen stets klar und verständlich, sodass keine Informationen verloren gehen.

Überragende Audioqualität

- Zwei High-Fidelity-Mikrofone für maximale Verständlichkeit
- MP3- und PCM-Stereoaufnahmen für klare Wiedergabe und einfaches Teilen von Dateien
- Audioszenen für optimierte Audio-Einstellungen in jeder Aufnahmesituation

Einfach und intuitiv

- 8 GB interner Speicher für bis zu 88 Tage Aufnahmedauer
- Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Polymer-Akku für extralange Aufnahmedauer
- Großes Farbdisplay für eine einfache und intuitive Bedienung

Für Sie gemacht

- Plug & Play unter Windows, macOS und Linux
- Ein separates Gerät, das ohne Unterbrechungen aufnehmen kann
- Intelligente Aufnahme- und Wiedergabefunktionen für optimale Aufnahmeergebnisse



No. 1
In professional
dictation

Nr. 1 gemäß
globaler SPS-
Kundenzufriedenheits-
befragung 09/2017

Highlights

Hochwertige Mikrofone




Die beiden hochwertigen Stereomikrofone sorgen für einen kristallklaren Klang. Dank höherer Aufnahmeempfindlichkeit werden mehr Details aufgenommen, ohne dass die Tonqualität leidet. So lassen sich selbst in lauten Umgebungen hervorragende Aufnahmeergebnisse erzielen.

Aufnahmen in den Formaten MP3 und PCM



Als Aufnahmeformate stehen MP3 und PCM zur Wahl. Aufnahmen im beliebten MP3-Format können praktisch überall abgespielt und einfach mit anderen geteilt werden. Das PCM-Format (WAV) ist ein Format für verlustfreie und unkomprimierte Stereoaufnahmen, deren Klangqualität der von CDs gleichkommt.

Audioszenen

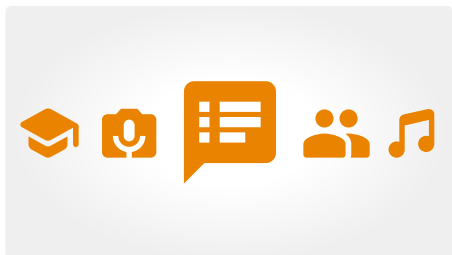


Der Philips VoiceTracer wird mit voreingestellten Szenen ausgeliefert, die die Aufnahmeeinstellungen automatisch an die jeweilige Aufnahmesituation – Aufnahme für Spracherkennung, Notizen, Interview, Vortrag, Musik oder Besprechung – anpassen.

8 GB interner Speicher



Der 8 GB große interne Speicher bietet Platz für bis zu 88 Tage durchgängiges Aufnehmen.

Extralange Akkulaufzeit

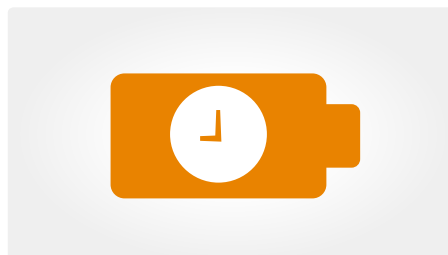

Der ausdauernde Lithium-Ionen-Polymer-Akku, der bequem per Standard-USB-C-Kabel aufgeladen werden kann, hat genug Kapazität für bis zu 36 Stunden Aufnahmen. So ist der Audiorecorder stets einsatzbereit, wenn Sie ihn brauchen.

Großes Farbdisplay



Über das große und scharfe Farbdisplay können Sie alles auf einen Blick erfassen und lesen. Die klar strukturierte Benutzeroberfläche kann in sieben Sprachen angezeigt werden und ist für eine einfache, intuitive Bedienung optimiert.

Plug & Play



Für den Recorder muss nichts weiter installiert werden. Schließen Sie den Recorder einfach an Ihren PC oder Mac an und spielen Sie Ihre Dateien ab oder übertragen Sie sie direkt auf den Computer.

Unterbrechungsfreies Aufnehmen



Gegenüber einem Smartphone hat ein separater Audiorecorder unter anderem den Vorteil, dass Sie auch über lange Zeit aufnehmen können, ohne von eingehenden Textnachrichten oder Anrufen gestört zu werden. Außerdem ist Ihr Smartphone in dieser Zeit nicht blockiert und Sie können es parallel nutzen.

Highlights

Intelligente Funktionen



Mit den intelligenten Aufnahmefunktionen lassen sich noch einfacher herausragende Audioergebnisse erzielen. Die Funktionen „Voraufnahme“ und „Timer“ garantieren, dass Sie auch wirklich nichts verpassen. Mit „Sprachaktivierte Aufnahme“ können Sie Aufnahmen starten, ohne die Hände verwenden zu müssen. Die Aufnahme startet automatisch, sobald Sie zu sprechen anfangen und wird pausiert, wenn Sie mit dem Sprechen aufhören. Die Aufnahme kann bearbeitet werden, indem Sie Teile von ihr überschreiben oder ihr eine neue Aufnahme anhängen. Lange Aufnahmen lassen sich automatisch und manuell in einzelne Dateien aufteilen, um sie einfacher bearbeiten oder teilen zu können. Und intelligente Wiedergabefunktionen wie Lesezeichen und Filter erleichtern das Auffinden genau der Aufnahme, die Sie gerade suchen.

Spezifikationen

Anschlüsse

Kopfhörer: 3,5 mm, Impedanz: mindestens 16 Ohm
USB: Typ C, High-Speed USB 2.0

Display

Typ: LCD-Farbdisplay
Hintergrundbeleuchtung
Bildschirmdiagonale: 5 cm (2 Zoll)
Auflösung: 240 × 320 Pixel

Audioaufnahmen

Integriertes Mikrofon: 2 omnidirektionale Mikrofone für Stereoaufnahmen
Signal-Rausch-Verhältnis: 58 dB
Aufnahmeformate: MPEG1 Layer 3 (MP3), PCM (WAV)
Aufnahmequalität: MP3 (8, 32, 64, 96, 128, 192, 256, 320 kBit/s), PCM (22 kHz/16 Bit, 44,1 kHz/16 Bit, 48 kHz/16 Bit)
Audioszenen: Notizen, Spracherkennung, Interview, Vortrag, Besprechung, Musik, Benutzerdefiniert
Aufnahmedauer (interner Speicher): 2147 h (MP3, 8 kBit/s), 536 h (MP3, 32 kBit/s), 268 h (MP3, 64 kBit/s), 178 h (MP3, 96 kBit/s), 134 h (MP3, 128 kBit/s), 89 h (MP3, 192 kBit/s), 67 h (MP3, 256 kBit/s), 53 h (MP3, 320 kBit/s), 24 h (PCM, 22 kHz/16 Bit), 12 h (PCM, 44,1 kHz/16 Bit), 11 h (PCM, 48 kHz/16 Bit)
Voraufnahmemodus: 5, 10, 15 Sekunden Puffer
Dateibearbeitungsfunktionen: Überschreiben, Anhängen
Funktion zum automatischen Unterteilen: 15, 30, 60 Minuten
Funktion für automatische Lesezeichen: 5, 10, 15, 30, 60 Minuten
Lesezeichenfunktion: bis zu 32 pro Datei
Sprachaktivierte Aufnahmen: 25 Stufen
One-Touch-Sofortaufnahmen
Funktion zur Aufnahmeüberwachung
Aufnahme-Timer
Windfilter
Pegelbegrenzung (Einschwingzeit/ Abklingzeit): langsam (32/128 ms), mittel (16/64 ms), schnell (8/16 ms)
Rauschunterdrückung

Lautsprecher

Ausgangsleistung Lautsprecher: 200 mW
Lautsprechergröße: 11 × 15 mm
Frequenzgang: 50 bis 20.000 Hz

Speichermedien

Interner Speicher: 8 GB
Typ des internen Speichers: microSD
MSC (Mass Storage Class)-konform

Musikwiedergabe

Klangverstärkung: ClearVoice
Equalizer: Klassik, Jazz, Pop, Rock
Wiedergabemodus: Datei wiederholen, Alle wiederholen, Zufall
ID3-Tag-Unterstützung
Variable Wiedergabegeschwindigkeit
Unterstützte Dateiformate: MP3, WMA

Komfort

Firmware upgradefähig
Tastensperre
Unterstützte Sprachen: Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Polnisch, Russisch, Spanisch
Variable Wiedergabegeschwindigkeit

Stromversorgung

Akkutyp: integrierter aufladbarer Lithium-Ionen-Polymer-Akku
Akkukapazität: 1000 mAh
Akkulaufzeit: bis zu 36 Stunden im Aufnahmemodus (MP3, 8 kBit/s)
Aufladbar: ja
Ladedauer (vollständige Aufladung): 3 Stunden

Systemvoraussetzungen

Freier USB-Anschluss
Betriebssystem: Windows 10/8/7, macOS, Linux

Design und Oberfläche

Farbe(n): Schwarz/Chrom

Umweltspezifikationen

Bleifrei gelötetes Produkt

Lieferumfang

Recorder
 Kurzanleitung
 USB-C-Kabel

Produktabmessungen

Produktabmessungen (B × H × T): 4,7 × 12,8 × 1,6 cm
Gewicht: 76 g
GTIN-13: 0855971006434

