

ST-623ER RAUCHMELDER MIT FLUCHTLICHT

Sensortyp	Thermo-optische Sensortechnologie
Batterietyp	2 x AA austauschbare Alkaline-Batterien (enthalten)



- Thermoptek Technologie - schnelle Reaktion auf langsam schwählende Brände und schnell lodernde Feuer
- LED Fluchtlicht - zusätzliches Fluchtlicht zur Ausleuchtung des Fluchtweges bei einem Alarm
- 2x AA austauschbare Alkali-Batterien
- Sleep Easy Funktion: Unterdrückung einer Störmeldung für 10 Stunden
- Smart Silence Funktion: Stummschaltung eines Alarms für 10 min.
- Test-Taste: Prüft das Signal, die Empfindlichkeit, die Schaltung und die Batterie
- LED (ROT) - bei einem Alarm blinkt eine LED Leuchte
- Low Battery - Warnung beim niedrigen Batterieladestand
- Lauter 85 dB Alarm, Piezo Electric Alarm
- Geeignet für Freizeitfahrzeuge
- Einfache Installation - Montagematerial enthalten
- Produktlebensdauer 10 Jahre

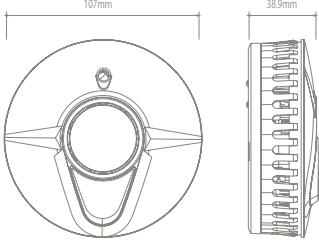


0086-CPR-676744
EN 14604:2005 +AC:2008
Rauchwarnmelder DoP:
SAFLDOP-ST-623E-01



BS EN 14604:2005
+AC:2008
KM 676743

Technische Spezifikation

Maße	107 mm (Durchmesser) x 38,9 mm (Höhe)	
Versorgungsspannung	3 VDC	
Batterie	2 x AA austauschbare Alkaline-Batterien	
Technologie	Thermoptek	
Alarmtyp	85 dB(A) bei 1m (Minimum)	
Montageort	Einfache Wand- oder Deckenmontage	
Temperatur bei Betrieb	4°C bis 38°C	
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb	30 % bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend	
Temperatur bei Lagerung	-20°C bis +60°C	
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	bis 93 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend	
Kunststoffe	ABS, UL94 VO Feuerabweisend	
Garantie	5 Jahre	
Gewicht	106 g	
Zertifiziert	EN 14604:2005	