

DATENBLATT

Erstellungsdatum: 24. Apr 2019 11:29
Seite 1

MÜLLER LICHT

MÜLLER-LICHT International GmbH
Goebelstraße 61/63 – 28865 Lillienthal – Tel./Phone: +49-4298-93700 – Fax: +49-4298-9370555


Unsere eingetragenen Marken:

MÜLLER
LICHT

StarLight

Technische Details

Artikel-Nr. **404023**
Warengruppe: **LED-Filament/Birnenform/Klar**
Bezeichnung **5W (40W) 220-240V E27 470lm 240° 2700k dimming ZB 3.0**

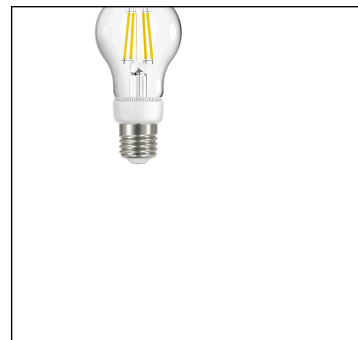

Technik

Produkt Daten

Sockel	E27
Brennlage	u360
Länge [mm]	120
Breite [mm]	60
Höhe [mm]	60
Gewicht [g]	35,00

Elektrische Daten

Spannung Nominalwert [V]	220-240
Spannung Bemesswert [V]	230
Leistungsaufnahme Nominalwert [W]	5,00
Leistungsaufnahme Bemesswert [W]	5,00
Leistungsaufnahme Maximalwert [W]	5,00
Lebensdauer Nominalwert [h]	15000

Lichttechnische Daten

Lichtstrom Nominalwert [lm]	470
Lichtstrom Bemesswert [lm]	470
Lichtstrom Maximalwert [lm]	470
Abstrahlwinkel Nominalwert [°]	240
Abstrahlwinkel Bemesswert [°]	240

Umwelteigenschaften

Schutzglas	nein
UVSchutz	nein
Minimale Umgebungstemperatur [°C]	-20
Maximale Umgebungstemperatur [°C]	24
Aussenanwendung	nein
Coolbeam	nein
Hotbeam	nein

Lebensdauer Bemesswert [h]	15000
Frequenz Nominalwert [Hz]	50/60
Stromart	AC
Nom. Stromstärke [mA]	51
EEK	A+
Elektrischer Leistungsfaktor [>]	0,43
Zündzeit [sec.] [<]	0,5

Lichtausbeute Nominalwert [lm/W]	94
Kelvin [K]	2700
Lichtfarbe	warmwhite
Farbwiedergabeeigenschaft Ra [>=]	80
Farbkonsistenz initial [SDCM] [<]	6
Flimmerfaktor [<=]	10,00

WEEE-Produkt	ja
--------------	-----------

stossfest	nein
Feuchteempfindlich	ja
Austausch stromlos	nein
Freibrennbetrieb	ja
Nicht in Reflektoren	ja
Belüftung erforderlich	ja
CE	ja

Dimmbarkeit	nein
Schaltzyklen bis Ausfall	100000
Gewichteter Verbrauch [kWh/1000h]	5
Ersparnis ggü. Äquivalenzprodukt [%]	88
Ausfallrate allg. [%] [<=]	5,00
Ausfallrate 1000h [%] [<=]	5,00
Lebensdauerfaktor 6000 [h]	0,90

Lichtstromäquivalenz zu AGL [W]	40
Lichtstromerhalt bei 6000h BLD [>=]	0,80
Lichtstromerhalt am Ende NLD [>=]	0,70
Anlaufzeit bis 60% Lichtstrom [sec.] [<]	1,00
Anlaufzeit bis 95% Lichtstrom [sec.] [<]	2,00

Verpackung

Colorbox

Gewicht [g]	0,00
-------------	-------------

Blister

Stück	1
-------	----------

Inhalt (Produkte)	1
-------------------	----------

Gewicht [g]	0,00
-------------	-------------

Innerbox

Gewicht [g]	0,00
-------------	-------------

Stück	4
-------	----------

Tray

Gewicht [g]	0,00
-------------	-------------

Shrink

Gewicht [g]	0,00
-------------	-------------

Transportkarton

Gewicht [g]	0,00
-------------	-------------

Stück	36
-------	-----------