

DATENBLATT

Erstellungsdatum: 08. Jul 2019 17:53
Seite 1

MÜLLER LICHT


MÜLLER-LICHT International GmbH
Goebelstraße 61/63 – 28865 Lillienthal – Tel./Phone: +49-4298-93700 – Fax: +49-4298-9370555

Unsere eingetragenen Marken:

MÜLLER
LICHT **StarLight**

Technische Details

Artikel-Nr. **404025**
Warengruppe: **LED/Strips/Strom**
Bezeichnung **LED-Strip white+color 3 m ZB 3.0 tint**

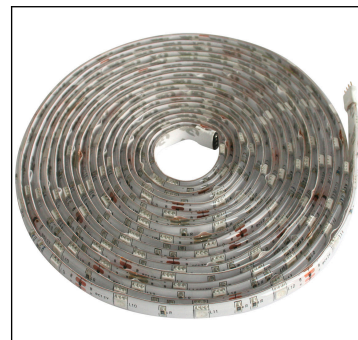

Technik

Produkt Daten

Länge [mm] **3000**
Breite [mm] **10**
Höhe [mm] **3**
Schutzglas **nein**
UVSchutz **nein**

Minimale Umgebungstemperatur [°C] **-20**
Maximale Umgebungstemperatur [°C] **40**
Aussenanwendung **nein**
Coolbeam **nein**
Hotbeam **nein**
stossfest **nein**

Feuchteempfindlich **ja**
Austausch stromlos **nein**
Freibrennbetrieb **nein**
Nicht in Reflektoren **nein**
Belüftung erforderlich **nein**
CE **ja**

Elektrische Daten

Spannung Nominalwert [V] **220-240**
Spannung Bemesswert [V] **230**
Leistungsaufnahme Nominalwert [W] **18,00**
Leistungsaufnahme Bemesswert [W] **18,00**
Lebensdauer Nominalwert [h] **25000**

Lebensdauer Bemesswert [h] **25000**
Frequenz Nominalwert [Hz] **50**
Stromart **AC**
Nom. Stromstärke [mA] **150**
EEK **A**
Elektrischer Leistungsfaktor [>] **0,52**

Dimmbarkeit **nein**
Schaltzyklen bis Ausfall **15000**
Gewichteter Verbrauch [kWh/1000h] **18**
Ausfallrate 1000h [%] [≤] **5,00**
Lebensdauerfaktor 6000 [h] **0,90**

Lichttechnische Daten

Lichtstrom Nominalwert [lm] **1000**
Lichtstrom Bemesswert [lm] **1000**
Abstrahlwinkel Nominalwert [°] **120**
Lichtausbeute Nominalwert [lm/W] **56**
Lichtfarbe **RGB + White**

Farbwiedergabeeigenschaft Ra [≥] **80**
Farbkonsistenz initial [SDCM] [≤] **6**
Flimmerfaktor [≤] **10,00**
Lichtstromerhalt bei 6000h BLD [≥] **0,80**
Lichtstromerhalt am Ende NLD [≥] **0,70**
Anlaufzeit bis 60% Lichtstrom [sec.] [≤] **1,00**

Anlaufzeit bis 95% Lichtstrom [sec.] [≤] **1,00**

Umwelteigenschaften

Leuchtendaten

Schutzart **2**

Vorschaltgerät

IP **20**

Hersteller **Xing Yuan Electronics**
Typ **XY18Z-1201500H-EW**

Typart **Netzteil AC->AC/DC(≤250W)**

Verpackung

Colorbox

Gewicht [g] **0,00**

Stück **1**
Inhalt (Produkte) **1**

Barcode1 **4018412667830**
Barcodetyp 1 **EAN/UCC-13**

Blister

Gewicht [g] **0,00**

Innerbox

Gewicht [g] **0,00**
Stück **4**

Barcode1 **4018412670922**
Barcodetyp 1 **EAN/UCC-13**
Barcode2 **0194018412670925300004**

Barcodetyp 2 **EAN128**

Tray

Gewicht [g] **0,00**

Shrink

Gewicht [g] **0,00**

Transportkarton

Gewicht [g] **0,00**
Stück **16**

Barcode1 **4018412670939**
Barcodetyp 1 **EAN/UCC-13**
Barcode2 **0194018412670932300016**

Barcodetyp 2 **EAN128**

Hinweise

Komponentenliste **1x LED-Strip**
1x Netzteil
4x 10cm Verbinder
1x Steuereinheit
1x Bedienungsanleitung

DATENBLATT

Erstellungsdatum: 08. Jul 2019 17:53
Seite 2


MÜLLER LICHT

MÜLLER-LICHT International GmbH
Goebelstraße 61/63 – 28865 Lilienthal – Tel./Phone: +49-4298-93700 – Fax: +49-4298-9370555

Unsere eingetragenen Marken:
**MÜLLER
LICHT** **Starlicht**


Technische Details

Artikel-Nr. **404025**
Warengruppe: **LED/Strips/Strom**
Bezeichnung **LED-Strip white+color 3 m ZB 3.0 tint**

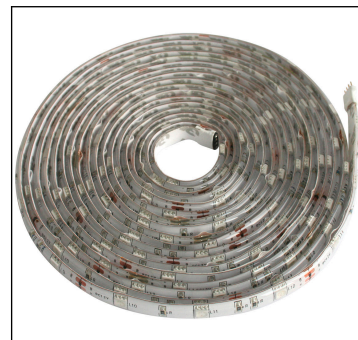

EEK-Label

MÜLLER LICHT **404025**

 Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.

A⁺⁺
A⁺
A
B
C
D
E

} LED

Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

874/2012 