



Bestellbezeichnung


V95-G-Y

Kabeldose, 7/8" - 16 UN, 5-polig, konfektionierbar

Merkmale

- Vergoldete Kontakte

Abmessungen

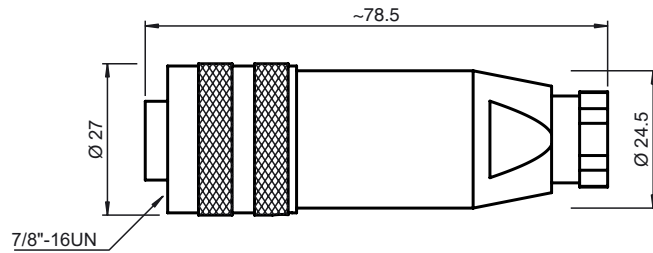

Technische Daten

Allgemeine Daten

Polzahl	5
Anschluss 1	Buchse
Bauform 1	gerade
Gewinde 1	7/8"
UL File Number	E363587

Elektrische Daten

Betriebsspannung	U _B	max. 600 V
Betriebsstrom		max. 9 A
Durchgangswiderstand		< 5 mΩ

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
---------------------	--------------------------------

Mechanische Daten

Schutzart	IP67
Anschluss	1 x Buchse 7/8"-16 UN, gerade Schraubklemmen für max. 1,5 mm ²

Material

Kontakte	CuZn, vernickelt
Kontaktoberfläche	Au
Griffkörper	PBT
Überwurfmutter	PBT
Kabel	
Manteldurchmesser	6 ... 8 mm

Normen- und Richtlinienkonformität

Normenkonformität	
Schutzart	EN 60529:2000

Elektrischer Anschluss

