



Bestellbezeichnung


V17-W-PG9

Kabdose, M12, 8-polig, konfektionierbar

Merkmale

- Vergoldete Kontakte

Abmessungen

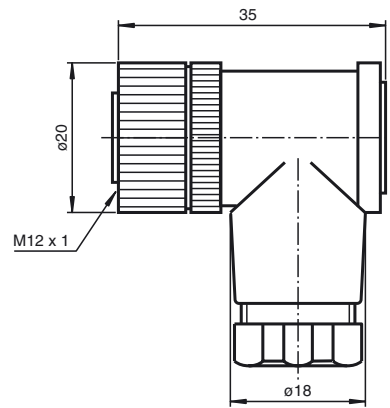

Technische Daten

Allgemeine Daten

Polzahl	8
Anschluss 1	Buchse
Bauform 1	gewinkelt
Gewinde 1	M12

Elektrische Daten

Betriebsspannung	U_B	max. 60 V DC
Betriebsstrom		max. 2 A
Durchgangswiderstand		< 3 mΩ

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Verschmutzungsgrad	3

Mechanische Daten

Schutzart	IP67
Anschluss	1 x M12-Buchse, gewinkelt Schraubklemmen für max. 0,5 mm ² PG9-Verschraubung

Material

Kontakte	CuZn
Kontaktoberfläche	Au
Griffkörper	PA
Überwurfmutter	CuZn, vernickelt

Kabel

Manteldurchmesser	6 ... 8 mm
-------------------	------------

Elektrischer Anschluss

