



Bestellbezeichnung


V15SB-W-ABG-PG9

Kabelstecker, M12, für PROFIBUS, konfektionierbar

Merkmale

- M12-Rundsteckverbindung für BUS (B-codiert)
- Konfektionierbar, schirmbar
- Metallgehäuse
- Irisfederschirmung

Abmessungen

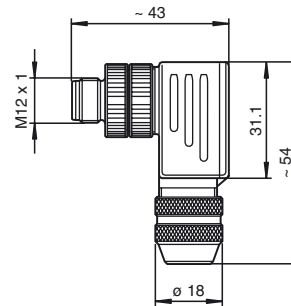

Technische Daten

Allgemeine Daten

Polzahl	5
Anschluss 1	Stecker
Bauform 1	gewinkelt
Gewinde 1	M12
UL File Number	E363587

Elektrische Daten

Betriebsspannung	U _B	max. 60 V DC
Betriebsstrom		max. 4 A
Durchgangswiderstand		< 3 mΩ

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Verschmutzungsgrad	3

Mechanische Daten

Schutzart	IP67
Anschluss	Schraubklemmen für max. 0,75 mm ² PG9-Verschraubung
Material	
Kontakte	CuZn
Kontaktoberfläche	Au
Stecker	Zink-Druckguss, vernickelt
Griffkörper	Zink-Druckguss, vernickelt
Kabel	
Manteldurchmesser	5 ... 8 mm

Normen- und Richtlinienkonformität

Normenkonformität	
Schutzart	EN 60529:2000

Elektrischer Anschluss

