



Bestellbezeichnung


V1SD-W-ABG-PG9

Kabelstecker, M12, 4-polig, D-codiert, geschirmt, konfektionierbar

Merkmale

- D-Kodierung für Ethernet
- Konfektionierbar, schirmbar
- Metallgehäuse
- Irisfederschirmung

Abmessungen

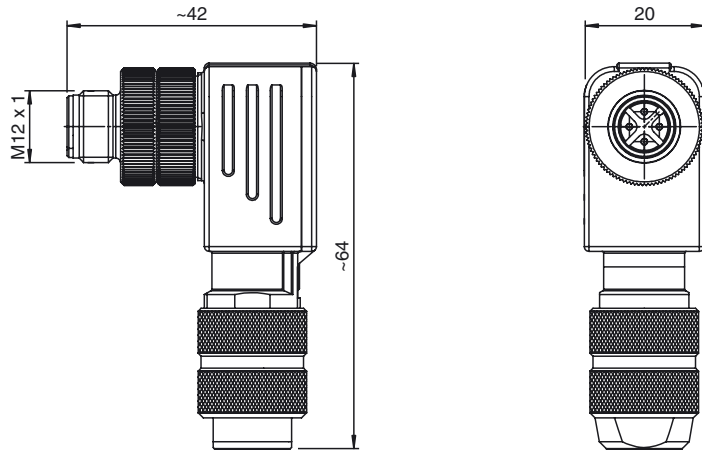

Technische Daten

Allgemeine Daten

Polzahl	4
UL File Number	E363587

Elektrische Daten

Betriebsspannung	U_B	max. 250 V
Betriebsstrom	I_B	4 A
Durchgangswiderstand		< 3 m Ω

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Verschmutzungsgrad	3

Mechanische Daten

Schutzart	IP67
Anschluss	Schraubklemmen für max. 0,75 mm ² PG9-Verschraubung

Material

Kontakte	CuZn
Kontaktfläche	Au
Stecker	Zink-Druckguss, vernickelt
Griffkörper	Zink-Druckguss, vernickelt

Kabel

Manteldurchmesser	5 ... 8 mm
-------------------	------------

Normen- und Richtlinienkonformität

Normenkonformität	
Schutzart	EN 60529:2000

Elektrischer Anschluss

