




Abmessungen

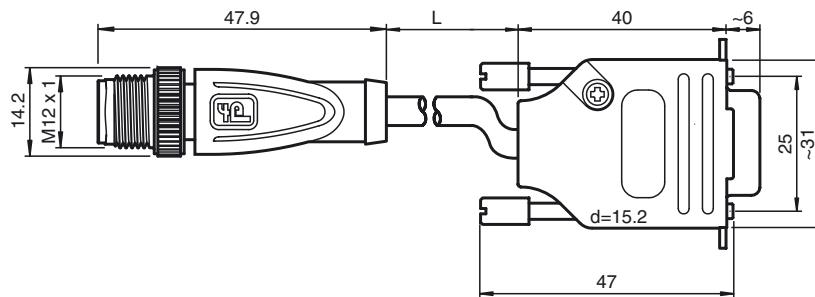

Technische Daten

Allgemeine Daten

Polzahl	3
Bauform	M12-Stecker, gerade 9-poliger Sub-D-Stecker (Stift)

Mechanische Daten

Material	Griffkörper	TPU, grün
Kabel	Kabel	PUR
Überwurfstecker	Zink-Druckguss	
Aderisolatoren	PP	
Kabel	feindrähtig, flexibel	
Manteldurchmesser	Ø4,8 mm	
Biegeradius	> 10 x Leitungsdurchmesser, bewegt	
Farbe	grau	
Adern	3 x 0,34 mm ²	1 x Schirm auf M12-Stecker und Sub-D-Gehäuse aufgelegt
Leiteraufbau	19 x 0,15 mm Ø	
Schirm	Geflecht 85 % Bedeckung	
Länge	L	0,15 m

Bestellbezeichnung

V1S-G-0,15M-PUR-ABG-SUBD

Adapter M12 auf Sub-D zum PC-Anschluss mit Nullmodemkabel

Merkmale

- Adapter von M12 auf Sub-D (zum Anschluss eines Nullmodemkabels)

Elektrischer Anschluss

