



Bestellbezeichnung


V1S-T-V3

Y-Verteiler, M12-Stecker auf M8-Buchse/Buchse

Merkmale

- Rüttelsicherung

Abmessungen

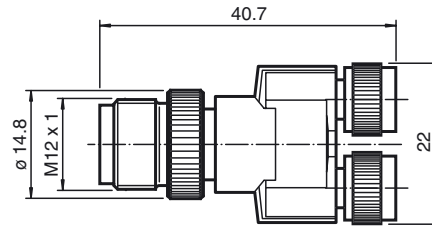

Technische Daten

Allgemeine Daten

Polzahl	3
Codierung	A

Elektrische Daten

Betriebsspannung	U_B	60 V
Betriebsstrom	I_B	4 A
Durchgangswiderstand		< 5 mΩ

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	-25 ... 90 °C (-13 ... 194 °F)
Verschmutzungsgrad	3

Mechanische Daten

Schutzart	IP65/IP67
Anschluss	1 x M12-Stecker 2 x M8-Buchse
Material	
Kontakte	CuZn
Kontaktfläche	Ni/Au
Griffkörper	TPU
Überwurfmutter	Zink-Druckguss, vernickelt
Dichtung	NBR

Normen- und Richtlinienkonformität

Normenkonformität	
Schutzart	EN 60529:2000

Elektrischer Anschluss

