



Bestellbezeichnung


V1S-W-BK

Kabelstecker, M12, 4-polig, konfektionierbar

Merkmale

- Schraubklemmenanschluss
- Metallverriegelung

Abmessungen

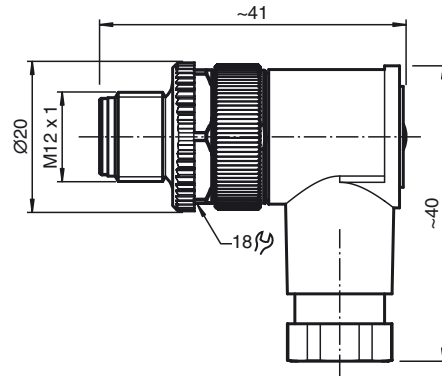

Technische Daten

Allgemeine Daten

Polzahl	4
Anschluss 1	Stecker
Bauform 1	gewinkelt
Gewinde 1	M12
UL File Number	E363587

Elektrische Daten

Betriebsspannung	U _B	max. 250 V AC/DC
Betriebsstrom		max. 4 A
Durchgangswiderstand		< 8 mΩ

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Verschmutzungsgrad	3

Mechanische Daten

Schutzart	IP67
Anschluss	1 x M12-Stecker, gewinkelt Schraubklemmen für max. 0,75 mm ² , AWG 18
Material	
Kontakte	CuZn
Kontaktfläche	CuSnZn
Stecker	CuZn
Griffkörper	PBT, schwarz
Kabel	
Manteldurchmesser	4 ... 6 mm
Steckzyklen	50

Normen- und Richtlinienkonformität

Normenkonformität	
Schutzart	EN 60529:2000

Elektrischer Anschluss

