



Bestellbezeichnung


V15S-W-ABG-PG9

Kabelstecker, M12, 5-polig, geschirmt, konfektionierbar

Merkmale

- Schraubklemmenanschluss
- Metallverriegelung
- Metallgehäuse
- Irisfederschirmung
- Vergoldete Kontakte

Abmessungen

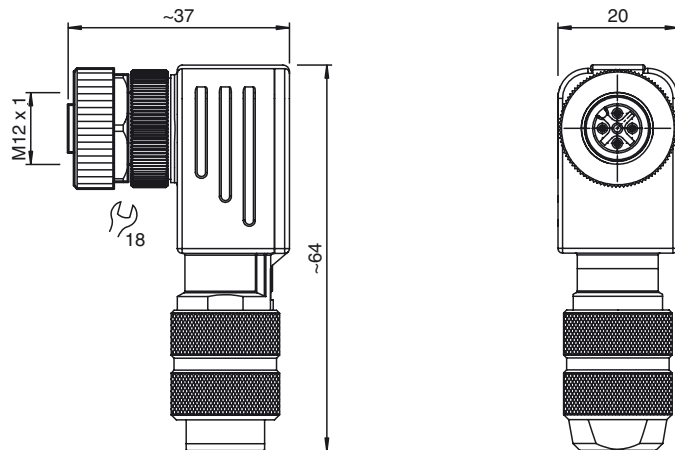

Technische Daten

Allgemeine Daten

Polzahl	5
Anschluss 1	Stecker
Bauform 1	gewinkelt
Gewinde 1	M12
UL File Number	E363587

Elektrische Daten

Betriebsspannung	U_B	max. 60 V AC/DC
Betriebsstrom	I_B	4 A
Durchgangswiderstand		< 3 m Ω

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Verschmutzungsgrad	3

Mechanische Daten

Schutzart	IP67
Anschluss	Schraubklemmen für max. 0,75 mm ² PG9-Verschraubung

Material

Kontakte	CuZn
Kontaktoberfläche	Au
Griffkörper	Zink-Druckguss, vernickelt
Überwurfmutter	Zink-Druckguss, vernickelt

Kabel

Manteldurchmesser	5 ... 8 mm
Anzugsmoment Kabelverschraubung	≤ 0,6 Nm

Normen- und Richtlinienkonformität

Normenkonformität	
Schutzart	EN 60529:2000

Elektrischer Anschluss

