



## Bestellbezeichnung


**V15S-W**

Kabelstecker, M12, 5-polig, konfektionierbar

## Merkmale

- Schraubklemmenanschluss
- Metallverriegelung

## Abmessungen

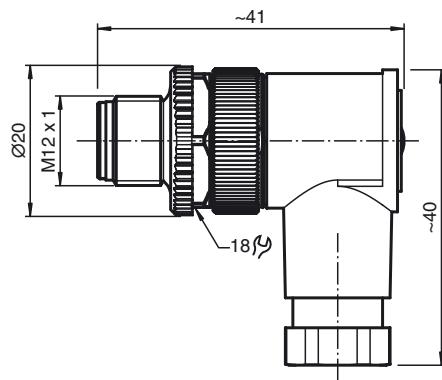

## Technische Daten

### Allgemeine Daten

Polzahl	5
Anschluss 1	Stecker
Bauform 1	gewinkelt
Gewinde 1	M12
UL File Number	E363587

### Elektrische Daten

Betriebsspannung	$U_B$	max. 125 V AC/DC
Betriebsstrom		max. 4 A
Durchgangswiderstand		< 8 mΩ

### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Verschmutzungsgrad	3

### Mechanische Daten

Schutzart	IP67
Anschluss	1 x M12-Stecker, gewinkelt Schraubklemmen für max. 0,75 mm <sup>2</sup> PG7-Verschraubung

### Material

Kontakte	CuZn
Kontaktoberfläche	CuSnZn
Stecker	CuZn
Griffkörper	PBT

### Kabel

Manteldurchmesser	4 ... 6 mm
-------------------	------------

### Normen- und Richtlinienkonformität

Normenkonformität	
Schutzart	EN 60529:2000

## Elektrischer Anschluss

