



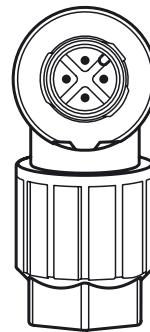

## Abmessungen

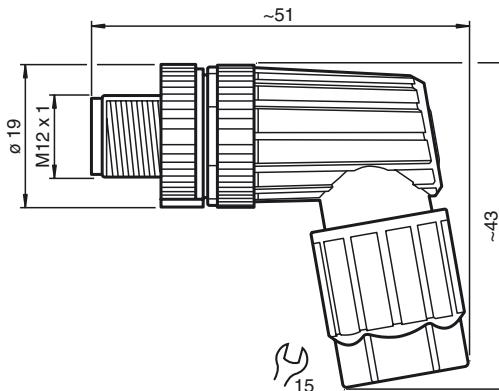

## Technische Daten

### Allgemeine Daten

Polzahl	4
Anschluss 1	Stecker
Bauform 1	gewinkelt
Gewinde 1	M12

### Elektrische Daten

Betriebsspannung	$U_B$	max. 250 V AC/DC
Betriebsstrom		max. 4 A
Durchgangswiderstand		< 8 mΩ

### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Verschmutzungsgrad	3

### Mechanische Daten

Schutzart	IP67
Anschluss	1 x M12-Stecker, gewinkelt Federkraftanschluss Leiterquerschnitt 0,14 ... 0,5 mm² (26 ... 20 AWG)
Material	
Kontakte	CuSn
Kontaktoberfläche	Ni/Au
Griffkörper	PA 66
Überwurfmutter	CuZn, vernickelt
Dichtung	NBR
Kabel	
Manteldurchmesser	4 ... 8 mm

## Elektrischer Anschluss

