




Abmessungen

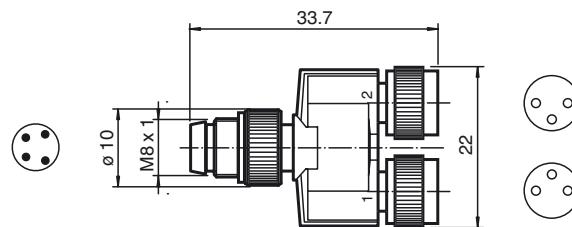

Technische Daten

Allgemeine Daten

Polzahl	4/3
Anschluss 1	Stecker
Bauform 1	gerade
Gewinde 1	M8
Anschluss 2	Buchse
Bauform 2	gerade
Gewinde 2	M8
Anschluss 3	Buchse
Bauform 3	gerade
Gewinde 3	M8

Elektrische Daten

Betriebsspannung	U_B	30 V
Betriebsstrom	I_B	4 A
Durchgangswiderstand		< 5 mΩ
Überspannungsschutz		Kategorie II

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	-25 ... 90 °C (-13 ... 194 °F)
Verschmutzungsgrad	3

Mechanische Daten

Schutzart	IP65/IP67
Anschluss	1 x M8-Stecker 2 x M8-Buchse
Material	
Kontakte	CuZn
Kontaktoberfläche	Ni/Au
Griffkörper	TPU
Überwurfmutter	Zink-Druckguss, vernickelt
Dichtung	NBR
Anzugsmoment Kabelverschraubung	≤ 0,2 Nm
Brennbarkeit	UL 94 HB
Steckzyklen	≥ 100

Elektrischer Anschluss

