




Bestellbezeichnung


ICZ-AIDA2-V45-0,2M-PUR-V1D-G

Verbindungskabel RJ-45 auf M12 D-kodiert

Abmessungen

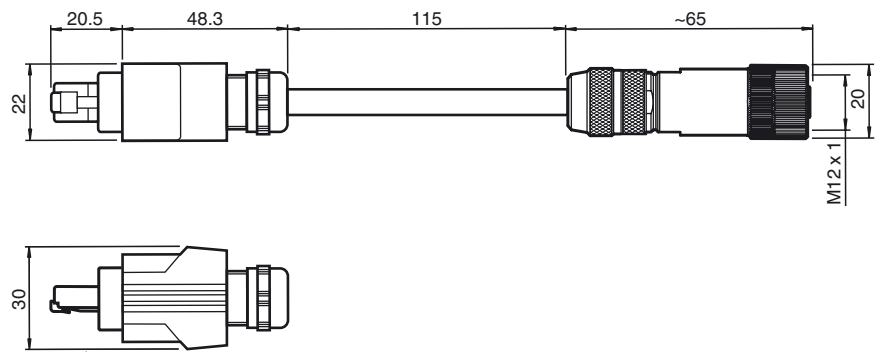

Elektrischer Anschluss

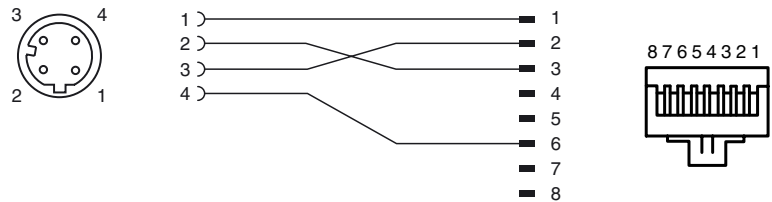

Technische Daten

Allgemeine Daten

Polzahl	4
---------	---

Elektrische Daten

Betriebsspannung	U_B	max. 50 V
Bemessungsstrom		1,75 A

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
---------------------	--------------------------------

Mechanische Daten

Schutzart	IP65/IP67
Anschluss	RJ-45 8-polig auf M12-Buchse 4-polig D-kodiert
Material	
Kontakte	CuZn
Kontaktoberfläche	Au
Gehäuse	Zink-Druckguss, vernickelt
Griffkörper	Zink-Druckguss, vernickelt
Kabel	
Manteldurchmesser	5,8 mm
Farbe	grün
Adern	4 x 26 AWG