



### Bestellbezeichnung


**ICZ-AIDA3-MSTB**

Steckverbinder MSTB, verriegelbar

### Merkmale

- Verriegelbar

### Abmessungen

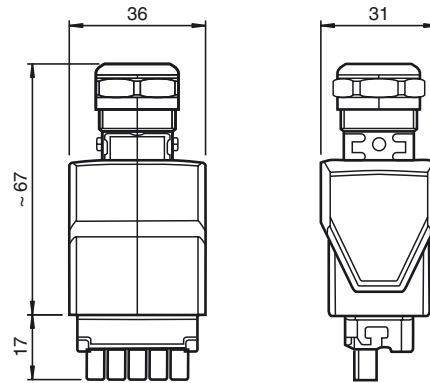

### Technische Daten

#### Allgemeine Daten

|         |   |
|---------|---|
| Polzahl | 5 |
|---------|---|

#### Elektrische Daten

|                 |       |      |
|-----------------|-------|------|
| Bemessungsstrom | $I_r$ | 16 A |
| Nennspannung    |       | 24 V |

#### Umgebungsbedingungen

|                     |                                |
|---------------------|--------------------------------|
| Umgebungstemperatur | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
| Lagertemperatur     | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |

#### Mechanische Daten

|                    |                                                               |
|--------------------|---------------------------------------------------------------|
| Schutzart          | IP65                                                          |
| Anschluss          | MSTB                                                          |
| Material           |                                                               |
| Kontakte           | Cu-Legierung                                                  |
| Kontakttoberfläche | Au                                                            |
| Gehäuse            | Zink-Druckguss, vernickelt                                    |
| Kabel              |                                                               |
| Manteldurchmesser  | 6,5 mm ... 9 mm                                               |
| Aderdurchmesser    | 0,75 mm <sup>2</sup> ... 2,5 mm <sup>2</sup><br>18 ... 13 AWG |
| Masse              | 108,5 g                                                       |