




Abmessungen

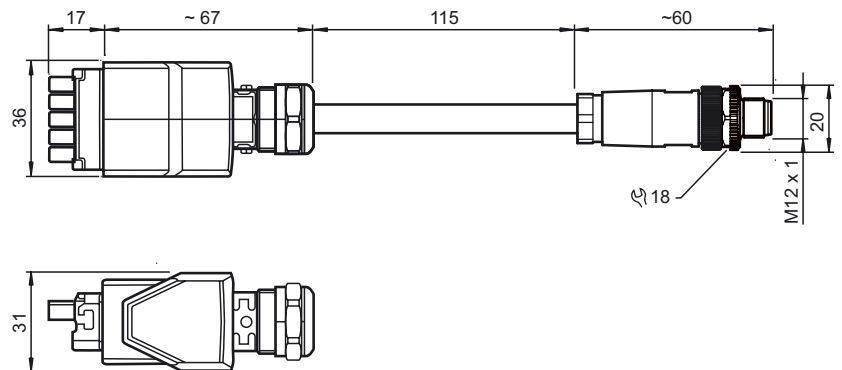

Bestellbezeichnung


ICZ-AIDA3-MSTB-0,2M-PUR-V1-G

Verbindungskabel MSTB auf M12-Stecker

Merkmale

- Verriegelbar

Elektrischer Anschluss

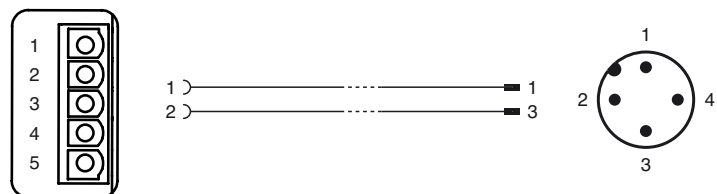

Technische Daten

Allgemeine Daten

Polzahl	2
---------	---

Elektrische Daten

Betriebsstrom	I_B	max. 4 A
Nennspannung		24 V

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
---------------------	--------------------------------

Mechanische Daten

Schutzart	IP65
Anschluss	Combicon-Buchse 5-polig auf M12-Stecker 4-polig
Material	
Kontakte	CuZn
Kontaktoberfläche	CuSnZn
Gehäuse	Zink-Druckguss, vernickelt
Stecker	CuZn
Griffkörper	PA

Kabel	
Manteldurchmesser	7,8 mm
Farbe	orange
Adern	2 x 1,5 mm ²
Masse	140 g