




## K 2 Universal Edition

Der Hochdruckreiniger K 2 Universal Edition beseitigt zuverlässig leichte Verschmutzungen bei gelegentlichen Einsätzen rund ums Haus.

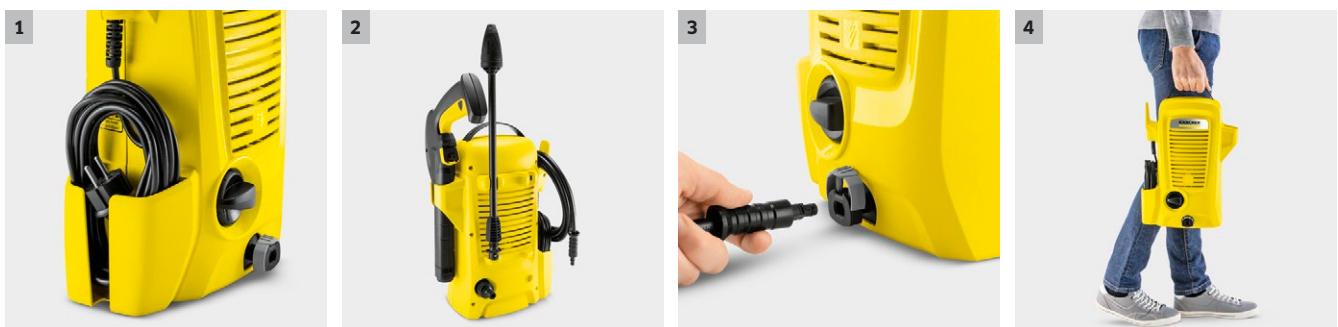

### 1 Integrierte Kabeltasche

- Das Stromkabel lässt sich platzsparend und ordentlich verstauen.

### 2 Komfortable Zubehöraufbewahrung

- Der Hochdruckschlauch, das Strahlrohr und die Pistole lassen sich bequem am Gerät verstauen.

### 3 Quick Connect-System

- Für ein müheloses und zeitsparendes Ein- und Ausklinken des Hochdruckschlauchs in das Gerät und die Pistole.

### 4 Kompakte Abmessungen und geringes Gewicht

- Das Gerät lässt sich einfach tragen und transportieren.



## K 2 Universal Edition

- Leichtes, kompaktes Gerät
- Komfortable Zubehör- und Kabelaufbewahrung
- Quick Connect-System

### Technische Daten

<b>Bestell-Nr.</b>	1.673-000.0	
<b>EAN-Code</b>	4054278629889	
<b>Stromart</b>	<b>V / Hz</b>	220 - 240 / 50 - 60
<b>Druck</b>	<b>bar / MPa</b>	110 / 11
<b>Fördermenge</b>	<b>l/h</b>	max. 360
<b>Zulauftemperatur</b>	<b>°C</b>	max. 40
<b>Flächenleistung</b>	<b>m<sup>2</sup>/h</b>	20
<b>Anschlussleistung</b>	<b>kW</b>	1,4
<b>Gewicht ohne Zubehör</b>	<b>kg</b>	3,77
<b>Abmessungen (L × B × H)</b>	<b>mm</b>	182 × 280 × 390

### Ausstattung

<b>Hochdruckpistole</b>	G 120 Q	
<b>Vario Power Jet</b>	-	
<b>Dreckfräser</b>	■	
<b>HD-Schlauch</b>	<b>m</b>	3
<b>Integrierter Wasserfilter</b>	■	
<b>Adapter Gartenschlauchanschluss A3/4"</b>	■	

■ Im Lieferumfang enthalten.

# K 2 UNIVERSAL EDITION

## 1.673-000.0

**KÄRCHER**



		Bestell-Nr.					Preis	Beschreibung	
<b>Strahlrohre</b>									
DB 120 Dreckfräser für K 2-K 3	1	2.642-727.0						Dreckfräser mit leistungsfähiger Rotordüse Entry für Kärcher Hochdruckreiniger der Klassen K 2 und K 3. Gegen besonders hartnäckige Verschmutzungen wie vermooste oder verwitterte Oberflächen.	<input checked="" type="checkbox"/>
TLA 4 Teleskopstrahlrohr	2	2.644-190.0						Einfache Reinigung an (nahezu) jeder Stelle: Das Teleskopstrahlrohr erreicht durch sein um 180° verstellbares Gelenk auch problemlos schwer zugängliche Stellen.	<input type="checkbox"/>
Reinigungsset für Fassaden und Glasflächen	3	2.644-249.0						Set bestehend aus dem Teleskopstrahlrohr TLA 4 und dem Fassaden- und Glas-Reinigungsaufsatz. Für die einfache Reinigung schwer erreichbarer Objekte wie Hausfassaden oder Wintergärten.	<input type="checkbox"/>
Spritzschutz	4	2.642-706.0						Transparenter Spritzschutz für Kärcher Hochdruckreiniger der Klassen K 2 bis K 7, schützt Anwender und Umgebung vor Spritzwasser. Ideal bei der Reinigung von Ecken und Kanten.	<input type="checkbox"/>
Winkelstrahlrohr	5	2.638-817.0						Das Winkelstrahlrohr ist ein extra langes (ca. 1 m), abgewinkeltes Strahlrohr zur bequemen Reinigung von schwer erreichbaren Stellen wie z. B. Dachrinnen oder Fahrzeug-Unterböden.	<input type="checkbox"/>
1-stufige Strahlrohrverlängerung	6	2.643-240.0						Strahlrohrverlängerung zur Steigerung der Reichweite um 0,4 m. Für eine bequemere und effektivere Reinigung schwer erreichbarer Stellen. Geeignet für sämtliche Kärcher Zubehörteile.	<input type="checkbox"/>
VP 180 S Vario Power Jet Short 360° für K 2-K 7	7	2.643-254.0						VP 180 S: Das kurze Vario Power Jet Short 360° mit stufenloser Druckregulierung und verstellbarem 360°-Gelenk ist ideal für die Reinigung nahe gelegener, schwer zugänglicher Stellen.	<input type="checkbox"/>
VP 120 Vario Power Jet für K 2-K 3	8	2.642-724.0						Vario Power-Strahlrohr für Hochdruckreiniger der Klassen K 2 bis K 3. Stufenlos vom Niederdruck-Reinigungsmittelstrahl zum Hochdruckstrahl regulieren durch einfaches Drehen am Strahlrohr.	<input type="checkbox"/>
<b>Flächenreiniger</b>									
T 5 Flächenreiniger T-Racer	9	2.644-084.0						Reinigt große Flächen gründlich und spritzfrei: der Flächenreiniger T 5 T-Racer. Dank des verstellbaren Düsenabstands kann er auf harten wie auch auf sensiblen Flächen eingesetzt werden.	<input type="checkbox"/>
PS 30 Flächenreiniger Powerschrubber	10	2.644-123.0						Der Powerschrubber PS 30 befreit mit seinen 3 integrierten Hochdruckdüsen verschiedenste Oberflächen kraftvoll und zeitsparend von hartnäckigen Verschmutzungen. Ideal für Treppen und Kanten. Mit integrierter Abziehlippe zur Entfernung des Schmutzwassers.	<input type="checkbox"/>
PS 30 Plus Flächenreiniger Powerschrubber	11	2.644-212.0						Der Powerschrubber PS 30 Plus entfernt mit seinen 3 Hochdruckdüsen hartnäckige Verschmutzungen. Dank der schwenkbaren Seitendüse werden alle Ecken und Kanten mühelos gereinigt.	<input type="checkbox"/>
<b>Bürsten</b>									
WB 150 Powerbürste	12	2.643-237.0						WB 150 Powerbürste zum spritzfreien Reinigen empfindlicher Flächen. Die wirkungsvolle Kombination aus Hochdruck und manuellem Bürstendruck spart Energie, Wasser und bis zu 30 % Zeit ein.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

# K 2 UNIVERSAL EDITION 1.673-000.0

**KÄRCHER**



		Bestell-Nr.					Preis	Beschreibung	
WB 120 Rotierende Waschbürste	13	2.644-060.0						Rotierende Waschbürste mit Wechselaufsatz zur Reinigung aller glatten Oberflächen wie Lack, Glas oder Kunststoff. Einfacher und schneller Aufsatzwechsel dank des integrierten Auslösehebels.	<input type="checkbox"/>
WB 130 Rotierende Waschbürste	14	2.644-286.0						Immer in Bewegung: Die rotierende Waschbürste mit Wechselaufsatz reinigt glatte Oberflächen wie Lack, Glas oder Kunststoff. Schneller Aufsatzwechsel dank des integrierten Auslösehebels.	<input type="checkbox"/>
WB 120 Rotierende Waschbürste Car & Bike	15	2.644-129.0						Reinigt Fahrzeuge und Motorräder schonend: die rotierende Waschbürste mit innovativem Wechselaufsatz Car & Bike aus weicher Mikrofaser. Geeignet für die Maschinenwäsche bei 60 °C.	<input type="checkbox"/>
WB 130 Rotierende Waschbürste Car & Bike	16	2.644-287.0						Schonende Reinigung für Fahrzeuge und Motorräder: die rotierende Waschbürste mit innovativem Wechselaufsatz Car & Bike aus weicher Mikrofaser. Geeignet für die Maschinenwäsche bei 60 °C.	<input type="checkbox"/>
WB 60 Weiche Waschbürste	17	2.643-233.0						Weiche Flächenbürste zur Reinigung größerer Flächen wie z. B. Auto, Wohnwagen, Boot, Wintergarten oder Rollläden. Gute Flächenleistung durch eine Arbeitsbreite von 248 mm.	<input type="checkbox"/>
Felgenwaschbürste	18	2.643-234.0						Felgenwaschbürste für effektive 360°-Reinigung auch an schwer zugänglichen Stellen. Gleichmäßige Wasserverteilung über 360° für ein gleichmäßig und rundum sauberes Reinigungsergebnis.	<input type="checkbox"/>
<b>Pistolen</b>									
G 180 Q Quick Connect Pistole	19	2.642-889.0						Die neue und mit Quick Connect ausgestattete G 180 Q Pistole ist 13 cm länger und bietet jetzt noch mehr Komfort und Ergonomie bei der Reinigung mit Kärcher Hochdruckreinigern.	<input type="checkbox"/>
<b>Hochdruck-Ersatzschlauch: mit Anti-Verdreh-System und Quick Connect-System</b>									
H 10 Q Flex PremiumFlex Anti-Twist	20	2.643-585.0						Innovativer PremiumFlex-Hochdruckschlauch mit Anti-Verdreh-System für verdrehfreies Arbeiten. 10 m lang. Inklusive Quick Connect-Anschluss. Für Geräte der Klassen K 2 bis K 7. Nicht für Schlauchtrommelgeräte und Full Control-Geräte der Klassen K 4 bis K 7 geeignet.	<input type="checkbox"/>
<b>Hochdruck-Ersatzschlauch: System ab 2009 mit Quick Connect-System</b>									
H 9 Q Hochdruckschlauch Quick Connect	21	2.641-721.0						Für Geräte der Klassen K 2 bis K 7 mit Quick Connect. Für Kärcher Hochdruckreiniger ab 2009 oder später, bei denen der Schlauch mit Schnellkupplung an der Pistole und am Gerät befestigt wird. 9 m, 180 bar, 60 °C.	<input type="checkbox"/>
<b>Hochdruck-Ersatzschlauch-Kit: System ab 1992</b>									
HK 4 Hochdruckschlauchset	22	2.643-912.0						Zubehörset mit 4 m Hochdruckschlauch, ergonomischer Hochdruckpistole und Adapterstück zum Nachrüsten der Schnellverbindung Quick Connect für die Klasse K 2. Für Kärcher Hochdruckreiniger ab Baujahr 1992. Nicht für Schlauchtrommelgeräte.	<input type="checkbox"/>
Adapterset Verlängerungsschlauch	23	2.643-037.0						2-teiliges Adapterset zum Anschluss eines Verlängerungsschlauchs mit Schraubgewinde an Hochdruckreiniger mit Quick Connect-Schnellverbindung. Nicht für Schlauchtrommelgeräte.	<input type="checkbox"/>
<b>Hochdruckschlauch-Verlängerung: System für Geräte mit Quick Connect-System</b>									
XH 6 Q Verlängerungsschlauch Quick Connect	24	2.641-709.0						Hochdruck-Schlauchverlängerung für höhere Flexibilität. 6 m robuster DN-8-Qualitätsschlauch für lange Haltbarkeit. Für K 2-K 7-Geräte mit Quick Connect-Anschluss.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.





25



26



27



28




30



31



32

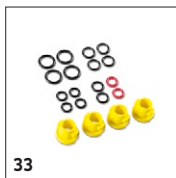

33

		Bestell-Nr.					Preis	Beschreibung	
<b>Rohrreinigung</b>									
PC 20 Dachrinnen- und Rohrreinigungsset	25	2.642-240.0						Das Dachrinnen- und Rohrreinigungsset arbeitet von ganz alleine - mit Hochdruck. Abflüsse, Rohrverstopfungen und Dachrinnen lassen sich mühelos reinigen.	<input type="checkbox"/>
PC 15 Rohrreinigungsset	26	2.637-767.0						Rohrreinigungs-Set mit 15 m Schlauch zur Reinigung von Rohren, Abflüssen und Fallrohren zur wirksamen Befreiung von Verstopfungen.	<input type="checkbox"/>
PC 7,5 Rohrreinigungsset	27	2.637-729.0						Rohrreinigungs-Set mit 7,5 m Schlauch zur Reinigung von Rohren, Abflüssen und Fallrohren zur wirksamen Befreiung von Verstopfungen.	<input type="checkbox"/>
<b>Schaumdüse</b>									
FJ 6 Schaumdüse	28	2.643-147.0						FJ 6 Schaumdüse zur Reinigung mit kraftvollem Schaum (z. B. Ultra Foam Cleaner). Für Auto, Motorrad & Co. sowie zur Ausbringung von Pflegemitteln auf Stein-, Holz- und Fassadenflächen.	<input type="checkbox"/>
FJ 10 C Schaumdüse Connect 'n' Clean + Autoshampoo 3-in-1	29	2.643-144.0						Autoshamppoo + Schnellwechselsystem FJ 10 C Schaumdüse Connect 'n' Clean. Komfortable Reinigungsmittelausbringung und klickschneller Wechsel zwischen verschiedenen Reinigungsmitteln.	<input type="checkbox"/>
<b>Verschiedenes</b>									
Sand-/Nassstrahlset	30	2.638-792.0						Sand- und Nassstrahl-Set zum Entfernen von Rost, Farbe und hartnäckigen Verschmutzungen in Verbindung mit Kärcher Strahlmittel.	<input type="checkbox"/>
Variogelenk	31	2.640-733.0						Um 180° stufenlos verstellbares Variogelenk zur Reinigung von schwer zugänglichen Stellen. Zum Anschluss zwischen Hochdruckpistole und Zubehör oder Strahlrohrverlängerung und Zubehör.	<input type="checkbox"/>
Wasserfilter	32	4.730-059.0						Wasserfilter zum Schutz der Hochdruckreiniger-Pumpe vor Schmutzteilchen aus verunreinigtem Wasser.	<input type="checkbox"/>
O-Ring Set	33	2.640-729.0						Ersatz-O-Ring-Set zum einfachen Austausch und Wechsel von O-Ringen und Sicherheitsstopfen an Hochdruckreiniger-Zubehör.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

# K 2 UNIVERSAL EDITION

## 1.673-000.0

**KÄRCHER**



		Bestell-Nr.					Preis	Beschreibung	
<b>Schlauchaufbewahrung und Schlauchwagen</b>									
Premium Schlauchträger HR 7.315 Kit 5/8"	1	2.645-165.0						Bewässerungsstation mit abnehmbarer Schlauchtrommel, Aufbewahrungsmöglichkeit für Spritzen & Brausen sowie großer Verstaubox und Fixiermöglichkeit für Gießstäbe. Mit umfassender Ausstattung.	<input type="checkbox"/>
Schlauchwagen HT 3.420 Kit 5/8"	2	2.645-167.0						Schlauchwagen mit höhenverstellbarer Schubgabel, abgewinkeltem Anschlussnippel, freilaufender Handkurbel und innovativer Klappfunktion zur platzsparenden Verstaung. Fertig montiert.	<input type="checkbox"/>
<b>Schläuche</b>									
Schlauchset für Hochdruckreiniger	3	2.645-156.0						Schlauchset zur Hochdruckreinigung oder Gartenbewässerung. Mit 10 m PrimoFlex®-Schlauch (3/4"), G3/4-Hahnanschluss, 1 x Universal-Schlauchkupplung sowie Universalkupplung mit Aqua Stop.	<input type="checkbox"/>
Schlauch PrimoFlex® 1/2" - 20 m	4	2.645-138.0						Der flexible Gartenschlauch PrimoFlex® (1/2") ist ein 20 m langer, temperaturbeständiger und gesundheitlich unbedenklicher Wasserschlauch mit druckfester Armierung. Berstdruck: 24 bar.	<input type="checkbox"/>
Schlauch PrimoFlex® 3/4" - 25 m	5	2.645-142.0						PrimoFlex® Qualitäts-Gartenschlauch (3/4"). 25 m lang. Mit druckfester, gewebter Armierung. Gesundheitlich unbedenklich. Berstdruck: 24 bar. Hohe Temperaturbeständigkeit von -20 bis 65° C.	<input type="checkbox"/>
Schlauch Performance Plus 1/2" - 20m	6	2.645-318.0						Flexibel und extrem knickfest dank des hochwertigen Mehrschichtgewebes: der neue Gartenschlauch Performance Plus 1/2" mit einer Länge von 20 m. Ermöglicht den ständigen Wasserdurchfluss.	<input type="checkbox"/>
Schlauch Performance Plus 3/4" - 25m	7	2.645-322.0						Handlich, langlebig und wetterbeständig: der Gartenschlauch Performance Plus 3/4" mit einer Länge von 25 m. Flexibel, extrem knickfest und besonders robust - für ständigen Wasserdurchfluss.	<input type="checkbox"/>
Schlauch Performance Premium 1/2" - 20m	8	2.645-324.0						Die Schlauchinnovation von Kärcher: der besonders flexible und knickfeste Performance Premium-Gartenschlauch. Durchmesser: 1/2". Länge: 20 m. Mit Kärcher Premium Anti-Torsion Technology.	<input type="checkbox"/>
<b>Schlauchstecksysteme</b>									
Universal-Schlauchkupplung Plus	9	2.645-193.0						Universal-Schlauchkupplung Plus mit Griffmulden aus Weichkunststoff für eine komfortable Handhabung. Kompatibel mit allen Klicksystemen.	<input type="checkbox"/>
Universal-Schlauchkupplung Plus mit Aqua Stop	10	2.645-194.0						Universal-Schlauchkupplung Plus mit Aqua Stop und Griffmulden aus Weichkunststoff für eine komfortable Handhabung. Kompatibel mit allen Klicksystemen.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.