


24" LED-TV - 5 in 1 - Gerät

mit integriertem DVD-PLAYER, DVB-S2, DVB-C, DVB-T2 HD & CI+ Slot



**DVB-T2
mit HD
(H.265 HEVC)**

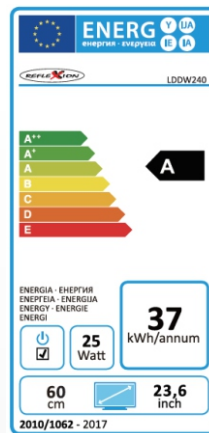

DVB S2 SATELLITE	DVB S SATELLITE
DVB C CABLE	DVB T2 TERRESTRIAL
LED	DVD VIDEO UNIVERSAL SERIAL BUS
Full HD 1080	HD TV HDMI
CI+	EPG elektr. Programmführer
Kabel Tuner	AC/DC 12V OR 24V
	HD + Kompatibel
	Hotel Mode

Leistungsübersicht

- 24" (60 cm) LED-Fernsehgerät mit
- DVD-Player, DVB-S2, DVB-C und DVB-T2 HD
 - Full HD-Auflösung (1920 x 1080), Kontrast 3000:1, Bildformat 16:9
 - Reaktionszeit: 8,5 ms, 16,7 Mio. Farben, Beleuchtung 200 cd/m²
 - Betrachtungswinkel 178°/178° (H / V), Videotext 1000 Seiten
 - OSD mehrsprachig, Bildwiederholungsrate 50/60 Hz, HDMI-Anschluss
 - USB / SCART / VGA / PC Audio in / YPbPr / AV / Coax out / CI+ / Kopfhörerausgang
 - Wiedergabe von DVD, CD, CD-R/-RW, DVD-R/+R, DVD-RW/+RW, MP3, JPEG, VCD
 - Zubehör: Fernbedienung, Netzteil, Standfuß, 12V-Adapter und Aktive Antenne
 - Analog-Kabel-Tuner, Hotel Mode, EPG (elektronischer Programmführer), 12/24/230 Volt

VPE 1

EAN 4260035677936

ALLGEMEINE SPEZIFIKATIONEN

Art des Displays	LED Display (Pixel Class 1)
Bildschirmgröße / Bildseitenverhältnis	23,6 Zoll / 16:9
Auflösung	1920 x 1080 (Full HD)
Helligkeit / Kontrastverhältnis	200 cd/m ² / 3000:1
Reaktionszeit / Bildwiederholungsrate	8,5 ms / 60 Hz
Farben	16.7 Mio. Farben
Betrachtungswinkel	178° (horizontal) / 178° (vertikal)

TV FUNKTION

Video Farbsystem / TV Standard	PAL/NTSC / BG, DK, I, L/L'
CATV (optional)	S1~S41 Kanal, Hyper Band
Kanäle (ATV / DVB-T /-C/-S/S2)	100 / 1000 (T+C) / 5000 (S/S2)
Videotext (ATV / DTV)	1000 / 1000 Seiten

ANSCHLÜSSE / TECHNISCHE DATEN

USB / HDMI / SCART / VGA / CI+ Slot	2 / 1 / 1 / 1 / 1
PC AUDIO IN / COAXIAL Ausgang	1 / 1
YPBPR / AV (jeweils per Adapterkabel)	1 / 1
Kopfhörer Ausgang	1
ATV/DVB-T/C / DVB-S Antennen Eingang	1 / 1
OSD Sprache	Deutsch / Englisch / Französisch / usw.
Audio Ausgang	2 x 3 Watt RMS
Spannungsversorgung	DC 12V, 3A / 24V, 1,5A
max. Leistungsaufnahme	36 W
Leistungsaufnahme „EIN“ nach EN 62087	25 W
Spitzenluminanzverhältnis in %	75 %
Leistungsaufnahme Standby	<0,5 W
Quecksilbergehalt in mg / Blei enthalten	<0,1 mg / ja
VESA	100 x 100

GEWICHTE / ABMESSUNGEN

Abmessungen mit Standfuß	550,5 x 170,4 x 377,6 mm (B x T x H)
Abmessungen ohne Standfuß	550,5 x 46,2 x 326,2 mm (B x T x H)
Gewicht (nur Gerät)	3,35 kg
Kartonmaße	595 x 110 x 405 mm (B x T x H)
Gewicht inkl. OVP und Zubehör	4,65 kg

Hinweis: Änderungen von Design und Spezifikation auch ohne Vorankündigung vorbehalten.