

22" LED-TV - 5 in 1 - Gerät

mit integriertem DVD-Player, DVB-T2 HD, DVB-C, DVB-S2, CI+ Slot & Bluetooth




Jetzt neu mit Bluetooth!

DVB-T2
mit HD
(H.265 HEVC)



aktiv

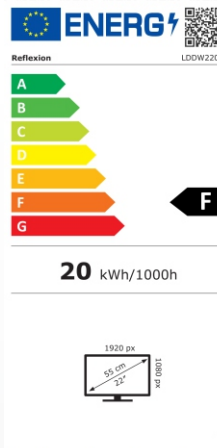

DVB S2 SATELLITE	Bluetooth	DVB S SATELLITE
DVB C CABLE	DVD VIDEO	DVB T2 TERRESTRIAL
LED	PVR	USB UNIVERSAL SERIAL BUS
Full HD 1080	HD TV	HDMI ARC
HDMI	HDMI	HDMI
CI+	EPG elektr. Programmführer	HD + Kompatibel
Kabel Tuner	AC/DC 12V OR 24V	Hotel Mode

Leistungsübersicht

22" (55 cm) Wide-Screen LED-Fernsehgerät mit

- DVD-Player, DVB-T2 HD, DVB-C, DVB-S2, CI+ Slot & Bluetooth
- Full HD-Auflösung (1920 x 1080), Kontrast 4000:1, Bildformat 16:9
- Reaktionszeit: 5 ms, 16,7 Mio. Farben, Beleuchtung 200 cd/m²
- Betrachtungswinkel 178°/178° (H / V), Videotext 1000 Seiten
- OSD mehrsprachig, Bildwiederholungsrate 60 Hz, 2x HDMI (HDMI 1 ist ARC kompatibel)
- 2x USB / Coax / Mini YPbPr / AV / Kopfhörerausgang / CI+Slot / Line Out
- Wiedergabe von DVD, CD, CD-R/-RW, DVD-R/+R, DVD-RW/+RW, MP3, JPEG, VCD
- Analog-Kabel-Tuner, Hotel Mode, EPG (elektronischer Programmführer), 12/24/240 Volt
- Zubehör: Fernbedienung, Netzteil, Standfuß, 12V-Adapter & aktive DVB-T Antenne

EAN 4260035679466 / VPE 1

ALLGEMEINE SPEZIFIKATIONEN

Art des Displays	LCD / LED Display (Pixel Class 1)
Bildschirmgröße / Bildseitenverhältnis	22 Zoll / 16:9
Auflösung	1920 x 1080 (Full HD)
Helligkeit / Kontrastverhältnis	200 cd/m ² / 4000:1
Reaktionszeit / Bildwiederholungsrate	5ms / 60 Hz
Farben	16.7 Mio. Farben
Betrachtungswinkel	178° (horizontal) / 178° (vertikal)

TV FUNKTION

Video Farbsystem / TV Standard	PAL, SECAM / BG, DK, I
Kanäle (ATV / DVB-T /-C/-S/S2)	100 / 1000 (T+C) / 5000 (S)
Videotext (ATV / DTV)	1000 / 1000 Seiten

ANSCHLÜSSE / TECHNISCHE DATEN

USB / HDMI / CI+ Slot	2 / 2 / 1
COAXIAL Ausgang	1
AV / Line Out	1 / 1
Kopfhörer Ausgang	1
RF (DVB-T2/T/C) / DVB-S Antennen	1 / 1
OSD Sprache	Deutsch / Englisch / Französisch / usw.
Audio Ausgang	2x3W
Spannungsversorgung	DC 12V, 3A / 24V, 1,5A
max. Leistungsaufnahme	36 W
Leistungsaufnahme kWh/1000h	20 kWh
Spitzenluminanzverhältnis in %	75 %
Leistungsaufnahme Standby	<0,5 W
Quecksilbergehalt in mg / Blei enthalten	0,0 mg / Nein
VESA	100 x 100

GEWICHTE / ABMESSUNGEN

Abmessungen mit Standfuß	507 x 337 x 176 mm (B x T x H)
Abmessungen ohne Standfuß	507 x 301 x 52 mm (B x T x H)
Gewicht (nur Gerät)	3,4 kg
Kartonmaße	560 x 112 x 362 mm (B x T x H)
Gewicht inkl. OVP und Zubehör	4,5 kg

Hinweis: Änderungen von Design und Spezifikation auch ohne Vorankündigung vorbehalten.