



## Multifunktionsstrahler

Dieser SCHWAIGER® Multifunktionsstrahler sorgt mit der leistungsstarken COB (Chip-on-Board)-LED für die richtige Beleuchtung und helles Licht, ganz unabhängig vom Stromnetz. Die Lampe ist spritzwassergeschützt und eignet sich daher bestens für Arbeiten in

feuchten Umgebungen. Sie ist dank ihres Nylonkörpers sowie dem TPR-Kantenschutz robust und schlagfest gebaut und mithilfe eines mehrstufig ausklappbaren Fußes vielseitig und stabil aufstellbar.




### ARTIKEL INFORMATION

Artikel-Nr.  
EAN

WLED10 531  
4004005023060



Letzte Aktualisierung: 10.02.2020

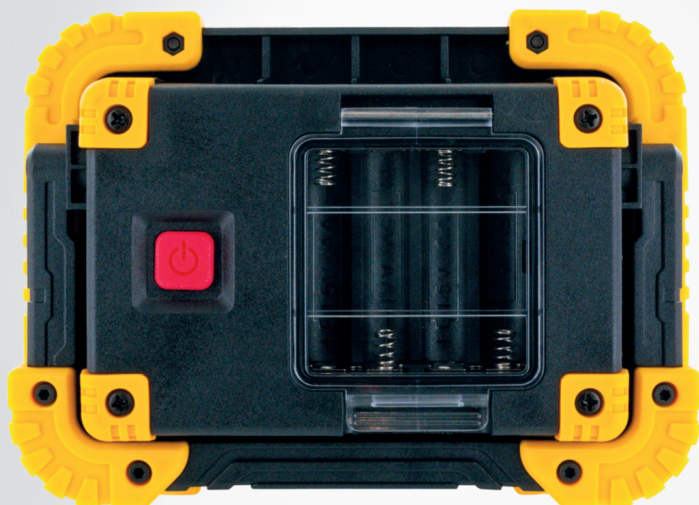

## HIGHLIGHTS (WLED10 531)

- Ideale Ausleuchtung durch extrem leistungsfähige COB (Chip-on-Board)-LED
- Großer Abstrahlwinkel
- Mehrstufig ausklappbarer Standfuß
- Spritzwassergeschützt
- Geeignet für Arbeiten in feuchten Umgebungen
- Robuster sowie schlagfester Nylonkörper mit TPR-Kantenschutz
- Batteriebetrieben (Batterien im Lieferumfang enthalten)

## TECHNISCHE DATEN

Stromversorgung	über Batterie: (4 Stück)
Batterietyp	LR06 (AA)
Leuchtmitteltyp	10 W COB-LED
Lumen	500 Lm
Reichweite	15 m
Abstrahlwinkel	120 °
Lebensdauer	20000 h
Leuchtdauer	3 h
Farbtemperatur	6.000 K

Schutzklasse	IPx4
Produktmaterial	Nylon TPR (Thermoplastische Elastomere)
Farbe	Schwarz/Gelb
Abmessungen (Breite)	175 mm
Abmessungen (Höhe)	130 mm
Abmessungen (Tiefe)	45 mm
Verpackungsart	Karton