

gemäß EU-Verordnung Nr. 1194/2012



Artikel-Nr.: LM85342-2

Filament Classic P45

(LIGHTME) LED Filament Classic P45 4,5W-E27/840

EAN-Code: 4020856853427



Allgemeine Eigenschaften


| | |
|---------------------------------|------------------|
| Lampensockel..... | E27 |
| Nennlebensdauer..... | 15.000 Std. |
| Bemessungslebensdauer | 15.000 Std. |
| Schaltzyklen..... | 40.000x |
| Betriebstemperaturbereich | -20°C bis +40° C |

Umwelteigenschaften

| | |
|------------------------------|-----|
| Energieeffizienzklasse | A++ |
|------------------------------|-----|

Energieverbrauchskennzeichnung

gemäß VO 874/2012

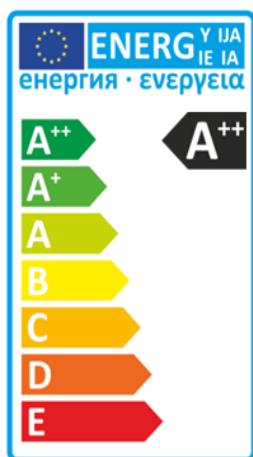

Produktabmessungen

| | |
|-------------------|-------|
| Länge..... | 80 mm |
| Durchmesser | 45 mm |
| Gewicht | 18 g |

Elektrische Kenndaten

| | |
|--|--------------------------|
| Spannung | 220-240 V |
| Netzfrequenz | 50-60 Hz |
| Leistungsaufnahme | 4,5 W |
| Bemessungsleistungsaufnahme..... | 4,5 W |
| Gewichteter Energieverbrauch..... | 5 kWh/1.000 h |
| Elektrischer Leistungsfaktor..... | $\lambda > 0,50$ |
| Dimmbar? | Nein |
| Zündzeit | < 0,5 s |
| Anlaufzeit ¹ | Sofort voller Lichtstrom |
| Quecksilbergehalt ² | 0,0 mg |
| Äquivalenz-Leistung ³ | 40 W |

Lichttechnische Eigenschaften

| | |
|---|-------------|
| Farbkennung | 840 |
| Lichtfarbe | Neutralweiß |
| Farbtemperatur | 4000 K |
| Farbwiedergabe | Ra 80 |
| Nennlichtstrom | 470 lm |
| Bemessungsnutzlichtstrom..... | 470 lm |
| Feldwinkel | 320° |
| Lampenlichtstromerhalt ⁴ | < 70 % |
| Farbkonsistenz SDCM | ≤ 6 |

¹ bis zum Erreichen von 60 % Lichtstrom

² gebunden als Amalgam

³ eines herkömmlichen Leuchtmittels gleichen Typs

⁴ am Ende der Nennlebensdauer


gemäß EU-Verordnung Nr. 1194/2012

Hinweise und Empfehlungen

Empfehlung für die Entsorgung der Lampe

– <http://www.lightme.eu/oekodesign/entsorgung/index.html>

Abmessungsskizze LED LM85342-2

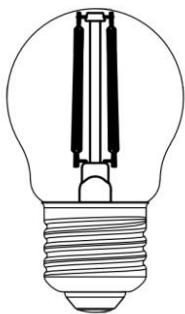

H: 80 mm

D: 45 mm

Abmessungsskizze Äquivalent-Leuchtmittel



H: 73 mm

D: 45 mm

Farbspektrum

