

Artikel-Nr.: LM85334
(LIGHTME) LED G9 4,5W-GU9/828
EAN-Code: 4020856853342



Allgemeine Eigenschaften


Lampensockel.....	GU9
Nennlebensdauer.....	15.000 h
Bemessungslebensdauer	15.000 h
Schaltzyklen.....	40.000x
Betriebstemperaturbereich	-20 bis +40° C

Umwelteigenschaften

Energieeffizienzklasse	A++
------------------------------	-----

Energieverbrauchskennzeichnung

gemäß VO 874/2012

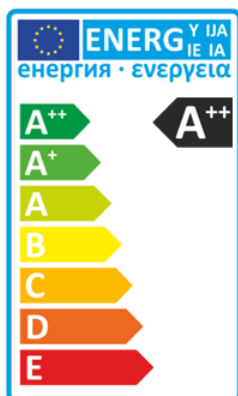

Produktabmessungen

Länge.....	64 mm
Durchmesser	24 mm
Gewicht	24 g

Elektrische Kenndaten

Spannung	220-240 V
Frequenz	50-60 Hz
Leistungsaufnahme	4,5 W
Bemessungsleistungsaufnahme.....	4,5 W
Gewichteter Energieverbrauch	5 kWh/1.000 h
Dimmbar?	nein
Zündzeit	< 0,5 Sek.
Anlaufzeit ¹	sofort voller Lichtstrom
Quecksilbergehalt ²	0 mg
Äquivalenz-Leistung ³	47 W

Lichttechnische Eigenschaften

Farbkennung	828
Lichtfarbe	Warmweiß
Farbtemperatur	2800 K
Farbwiedergabe	Ra 80
Nennlichtstrom	600 lm
Bemessungsnutzlichtstrom.....	600 lm
Lampenlichtstromerhalt ⁴	70 %
Farbkonsistenz SDMC	≤ 6

¹ bis zum Erreichen von 60 % Lichtstrom

² gebunden als Amalgam

³ eines herkömmlichen Leuchtmittels gleichen Typs

⁴ am Ende der Nennlebensdauer


gemäß EU-Verordnung Nr. 1194/2012

Hinweise und Empfehlungen

Empfehlung für die Entsorgung der Lampe

– <http://www.lightme.eu/oekodesign/entsorgung/index.html>


Abmessungsskizze

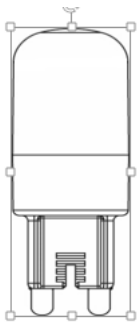

H: 64 mm

D: 24 mm

Abmessungsskizze Äquivalent-Leuchtmittel

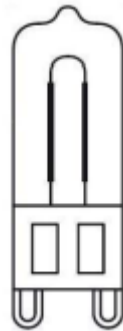

H: 43 mm

D: 14 mm

Farbspektrum

