

gemäß EU-Verordnung Nr. 874/2012

Artikel-Nr.: MT69071

RGB/W Gartenleuchte (inkl. Fernbedienung)

MEGATRON LED RGB/W Gartenleuchte 10W-900lm/830

EAN-Code: 4020856690718



IP65

Allgemeine Eigenschaften


Leuchtmittel mitgeliefert? Ja
 Leuchtmittel austauschbar? Nein
 Energieeffizienzklassen
 kompatibler Leuchtmittel A - A++
 Betriebstemperaturbereich -20 bis +45° C
 Bemessungslebensdauer 25.000 h
 Drehbar Nein
 Schwenkbar Ja
 Anschlussart L/N/PE
 Material Aluminium/Glas

Umwelteigenschaften

Energieeffizienzklasse Leuchtmittel A - A++

Energieverbrauchskennzeichnung

gemäß VO 874/2012

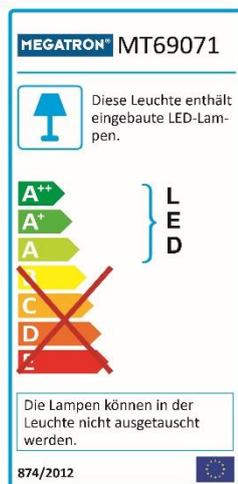

Produktabmessungen

Länge 25 mm
 Breite 138 mm
 Höhe 110 mm
 Gewicht 630 g

Elektrische Kenndaten

Spannung 220-240 V
 Betriebsfrequenz 50 Hz
 Leistungsaufnahme 10 W
 Bemessungsleistungsaufnahme 10 W
 Elektrischer Leistungsfaktor $\lambda > 0,5$
 Dimmbar? Ja (mit Fernbedienung)
 Lichtausbeute 90 lm/W
 Äquivalenz-Leistung¹ N/A

Lichttechnische Eigenschaften

Farbkennung 830 (Weiß-Modus)
 Lichtfarbe Warmweiß oder RGB
 Farbtemperatur 3000 K (Weiß-Modus)
 Farbwiedergabe Ra 80
 Nennlichtstrom 900 lm
 Bemessungsnutzlichtstrom 900 lm
 Nomineller Halbwertswinkel 100°
 Bemessungshalbwertswinkel 100°
 Lichtstromerhalt² 90 %
 Farbkonsistenz SDCM < 3

¹ einer herkömmlichen Leuchte gleichen Typs

² am Ende der Nennlebensdauer

gemäß EU-Verordnung Nr. 874/2012

Hinweise und Empfehlungen

Zubehör


Inklusive 3m H05RN-F 3G0.75mm² Kabel und Stecker

Empfehlung für die Entsorgung der Leuchte

<http://www.megatron-licht.eu>

Lichtsteuerung auf Knopfdruck!

MEGATRON RGB/W LED Leuchten bieten für jeden Anlass optimales Licht. RGB/W bedeutet, dass das warmweiße Licht (W) der Leuchte durch separate weiße LEDs erzeugt wird. Das gewährleistet eine hohe Lichtqualität für die Wohnraumbelichtung. Die rot, grün und blau leuchtenden LEDs (RGB) sind ausschließlich für die Farbeffekte zuständig.

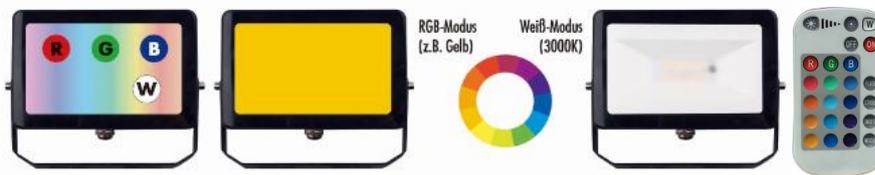

Eine **Vielfalt von Funktionen** kann mit der Fernbedienung (im Lieferumfang enthalten) bedient werden:

- Warmweiße Lichtfarbe für die Allgemeinbeleuchtung
- Dimmen (stufenweise)
- Wahl zwischen 15 verschiedenen Farben

Diverse Szenarien abspielbar (blinkender, gleitender oder manueller Farbwechsel)

Schutzart

IP65 Staub und strahlwassergeschützt für den Außenbereich geeignet.

Abmessungsskizze

