

MEGATRON® Weiß+RGB Gartenleuchte

Bedienungsanleitung

MEGATRON®

TECHNISCHE DATEN

Serienname	MEGATRON® Weiß+RGB Gartenleuchte
Artikelnummer	MT69071
Leistung	10W
Netzanschluß	220-240V~
Frequenz	50 Hz
Schutzart	IP65

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich für die MEGATRON® LED-Gartenleuchte entschieden haben.

Weiß+RGB bedeutet, dass das warmweiße Licht (W) der Leuchte durch separate weiße LEDs erzeugt wird. Das gewährleistet eine hohe Lichtqualität für die Flächenbeleuchtung. Die rot, grün und blau leuchtenden LEDs (RGB) sind ausschließlich für die Farbeffekte zuständig.

HINWEISE:

 
- Bitte lesen Sie sich die gesamte Bedienungsanleitung vor der Installation und Inbetriebnahme sorgfältig durch.
- Die Installation darf ausschließlich durch lizenziertes und qualifiziertes Elektrofachpersonal durchgeführt werden.
- Versuchen Sie nicht die Leuchte zu öffnen oder den inneren Teil der Leuchte zu demontieren. Dies kann zur Beschädigung der Leuchte oder zu Fehlfunktionen führen.
- Vor dem Reinigen immer zunächst die Stromversorgung abschalten! ⚠
- Um die Leuchte nicht zu beschädigen, empfehlen wir Ihnen während der Installation Handschuhe zu tragen.
- Sollte die Leuchte ausgetauscht werden müssen, schalten Sie die Stromversorgung ab und lassen Sie die Leuchte abkühlen.
- Sollte das externe, flexible Kabel beschädigt sein, darf die Leuchte nicht mehr betrieben werden. Prüfung und Austausch sollte von einem lizenzierten und qualifizierten Elektriker durchgeführt werden.
- Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Verletzungen oder Schäden, die auf eine unsachgemäße Verwendung der Leuchte oder in Verbindung mit falschen Komponenten zurückzuführen sind.
- Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.
- Wichtiger Warnhinweis beim Bohren in Wänden: vergewissern Sie sich vor dem Bohren, dass sich keine Gas-, Wasser- oder Stromleitungen an der Bohrstelle befinden. Montage nur durch fachkundige Personen. Unbedingt auf die Wandbeschaffenheit achten, da sich das Befestigungsmaterial nicht für alle Wandarten eignet. Erkundigen Sie sich im Handel nach den für die jeweilige Wandbeschaffenheit geeigneten Schrauben und Dübel. Für eine unsachgemäße Wand-Dübel Verbindung und dadurch entstandene Schäden übernimmt der Hersteller keine Haftung.

ACHTUNG:

- Sofortiger Neustart möglich
- Für den Innen- und Außenbereich geeignet
- Betriebstemperatur der Leuchte liegt zwischen -20°C und +45°C

Verwendung der Fernbedienung


Plastikstreifen (Batterieschutz) vor Gebrauch entfernen.




Fernbedienung

Maße	95x52,5x7mm
Stromversorgung	3V (1x CR2025)
Batterie-Typ	CR2025 Lithium/ Manganese Dioxide (Li/MnO2)
Funkfrequenz	37.9+-1.8KHz
Gehäuse	ABS
Reichweite	max. 4m

Batteriewechsel

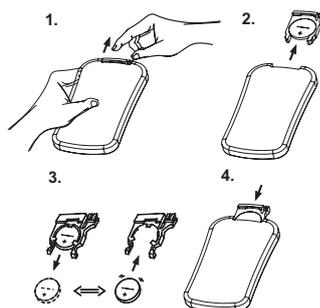

5-Stufen-Dimmer für das weiße Licht

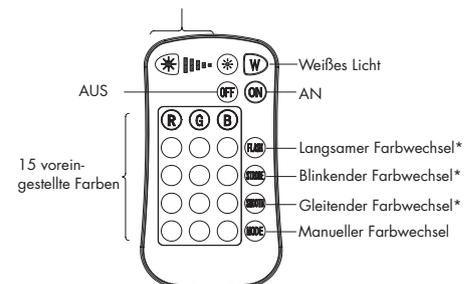

*Auswahl der Wunschfarbe durch erneuten Tastendruck
Reichweite der Fernbedienung: ca. 4 Meter
Empfangsbereich: ca. 90 Grad

Die korrekte Entsorgung des Produkts:



MEGATRON® Produkte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, gehören nicht in den Hausmüll, sondern müssen in Übereinstimmung mit der WEEE-Richtlinie entsorgt werden. Private Haushalte können verbrauchte Leuchten sowie Energiesparlampen und LED-Lampen kostenlos bei den Wertstoffhöfen bzw. Sammelstellen ihrer Kommune oder im Handel abgeben (in Deutschland, Österreich: freiwillige Rücknahmestellen). Gewerbliche Anwender können die Leuchten und Lampen kostenlos bei registrierten Sammelstellen anliefern.

IDV GmbH | Birkenweierstraße 2 | D-63505 Langenselbold | Germany | www.megatron-licht.eu



DE/AT/CH