

gemäß EU-Verordnung Nr. 1194/2012

Artikel-Nr.: LM85350-2

**Slimline
(LIGHTME) LED Slimline 4W-E14/840**

EAN-Code: 4020856853502



Allgemeine Eigenschaften


Lampensockel.....	E14
Nennlebensdauer.....	15.000 Std.
Bemessungslebensdauer	15.000 Std.
Schaltzyklen.....	20.000x
Betriebstemperaturbereich	-20 bis +40° C

Umwelteigenschaften

Energieeffizienzklasse	A++
------------------------------	-----

Energieverbrauchskennzeichnung

gemäß VO 874/2012

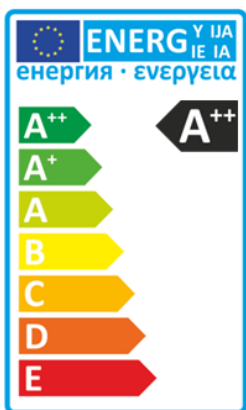

Produktabmessungen

Länge.....	89 mm
Durchmesser	30 mm
Gewicht	28 g

Elektrische Kenndaten

Spannung	230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Leistungsaufnahme	4,0 W
Bemessungsleistungsaufnahme.....	4,0 W
Gewichteter Energieverbrauch	4 kWh/1.000 h
Elektrischer Leistungsfaktor.....	$\lambda > 0,4$
Dimmbar?	nein
Zündzeit	< 0,5 s
Anlaufzeit ¹	sofort voller Lichtstrom
Äquivalenz-Leistung ³	37 W

Lichttechnische Eigenschaften

Farbkennung	840
Lichtfarbe	Neutralweiß
Farbtemperatur	4000 K
Farbwiedergabe	Ra 80
Nennlichtstrom	420 lm
Bemessungsnutzlichtstrom.....	420 lm
Feldwinkel	320°
Lampenlichtstromerhalt ⁴	70 %
Farbkonsistenz SDCM	< 6

¹ bis zum Erreichen von 60 % Lichtstrom

² gebunden als Amalgam

³ eines herkömmlichen Leuchtmittels gleichen Typs

⁴ am Ende der Nennlebensdauer


gemäß EU-Verordnung Nr. 1194/2012

Hinweise und Empfehlungen

Empfehlung für die Entsorgung der Lampe

– <http://www.lightme.eu/oekodesign/entsorgung/index.html>


Abmessungsskizze LED LM85350-2

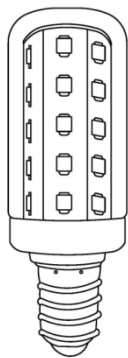

H: 89 mm

D: 29 mm

Abmessungsskizze Äquivalent-Leuchtmittel

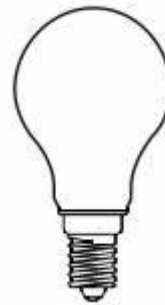

H: 78 mm

D: 45 mm

Farbspektrum

