

**Artikel-Nr.: LM85360**

**Slimline T40  
(LIGHTME) LED T40 8W-E14/840**

**EAN-Code: 4020856853601**



### Allgemeine Eigenschaften


Lampensockel.....	E14
Nennlebensdauer.....	20.000 Std.
Bemessungslebensdauer .....	20.000 Std.
Schaltzyklen.....	>40.000x
Betriebstemperaturbereich .....	-20° bis +40° C

### Umwelteigenschaften

Energieeffizienzklasse .....	A+
------------------------------	----

### Energieverbrauchskennzeichnung

gemäß VO 874/2012

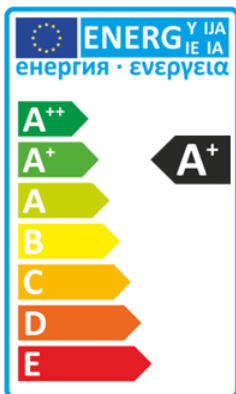

### Produktabmessungen

Länge.....	117,5 mm
Durchmesser .....	40 mm
Gewicht .....	69 g

### Elektrische Kenndaten

Spannung .....	220-240 V
Netzfrequenz .....	50-60 Hz
Leistungsaufnahme .....	8,0 W
Bemessungsleistungsaufnahme.....	8,0 W
Gewichteter Energieverbrauch.....	8 kWh/1.000 h
Elektrischer Leistungsfaktor.....	$\lambda > 0,5$
Dimmbar? .....	Nein
Zündzeit .....	< 0,5 s
Anlaufzeit <sup>1</sup> .....	sofort voller Lichtstrom
Quecksilbergehalt <sup>2</sup> .....	0,0 mg
Äquivalenz-Leistung <sup>3</sup> .....	60 W

### Lichttechnische Eigenschaften

Farbkennung .....	840
Lichtfarbe .....	Neutralweiß
Farbtemperatur .....	4000 K
Farbwiedergabe .....	Ra 80
Nennlichtstrom .....	810 lm
Bemessungsnutzlichtstrom.....	810 lm
Nomineller Halbwertswinkel .....	320°
Bemessungshalbwertswinkel.....	320°
Lampenlichtstromerhalt <sup>4</sup> .....	70 %
Farbkonsistenz SDMC .....	< 6

<sup>1</sup> bis zum Erreichen von 60 % Lichtstrom

<sup>2</sup> gebunden als Amalgam

<sup>3</sup> eines herkömmlichen Leuchtmittels gleichen Typs

<sup>4</sup> am Ende der Nennlebensdauer


gemäß EU-Verordnung Nr. 1194/2012

## Hinweise und Empfehlungen

### Empfehlung für die Entsorgung der Lampe

– <http://www.lightme.eu/oekodesign/entsorgung/index.html>


### Abmessungsskizze LED LM85360

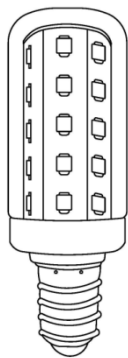

H: 117,5  
mm

D: 40 mm

### Abmessungsskizze Äquivalent-Leuchtmittel

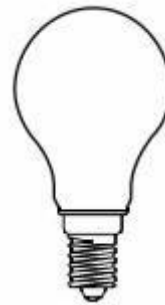

H: 78 mm

D: 45 mm

## Farbspektrum

