

gemäß EU-Verordnung Nr. 874/2012

Artikel-Nr.: MT70800

LED-Außenleuchte

MEGATRON GARTIA LED Gartenleuchte 3,8W/830

EAN-Code: 4020856708000



IP65

Allgemeine Eigenschaften


Leuchtmittel mitgeliefert? Ja
 Leuchtmittel austauschbar? Nein
 Energieeffizienzklassen
 kompatibler Leuchtmittel A,A+,A++
 Betriebstemperaturbereich -20 bis +50° C
 Bemessungslebensdauer 25.000 h
 Drehbar Ja
 Schwenkbar Ja
 Anschlussart L/N
 Material Aluminium/Glas

Umwelteigenschaften

Energieeffizienzklasse Leuchtmittel A-A++

Energieverbrauchskennzeichnung

gemäß VO 874/2012

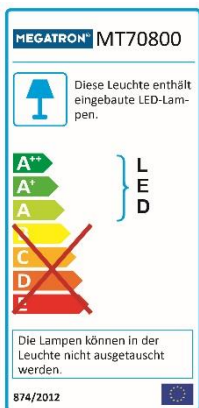

Produktabmessungen

Länge 100 mm
 Breite 66 mm
 Höhe 239 mm
 Gewicht 645 g

Elektrische Kenndaten

Spannung 220-240 V
 Betriebsfrequenz 50-60 Hz
 Leistungsaufnahme 3,8 W
 Bemessungsleistungsaufnahme 3,8 W
 Elektrischer Leistungsfaktor $\lambda > 0,5$
 Dimmbar? Nein
 Lichtausbeute 100 lm/W


Lichttechnische Eigenschaften

Farbkennung 830
 Lichtfarbe Warmweiß
 Farbtemperatur 3000 K
 Farbwiedergabe Ra 80
 System-Lumen 380 lm
 Nomineller Halbwertswinkel 38°
 Bemessungshalbwertswinkel 38°
 Lichtstromerhalt¹ 70 %
 Farbconsistenz SDCM < 6


¹ am Ende der Nennlebensdauer

gemäß EU-Verordnung Nr. 874/2012

Abmessungsskizze

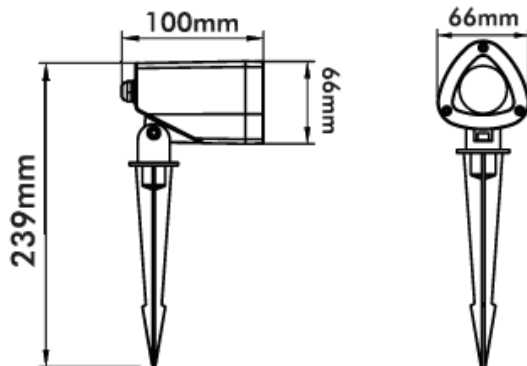

Lichtstärkeverteilung

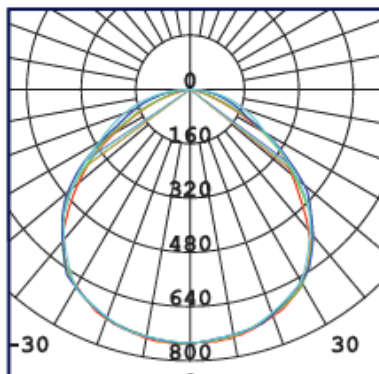

Hinweise und Empfehlungen

Zubehör

Inklusive 1,5m H05RN-F 3G0,75mm² Kabel und Stecker

Empfehlung für die Entsorgung der Leuchte

<http://www.megatron-licht.eu>

Schutzart

IP65 staub- und strahlwassergeschützt, für den Außenbereich geeignet

Schutzklasse

Klasse 1