


HEUER Lift

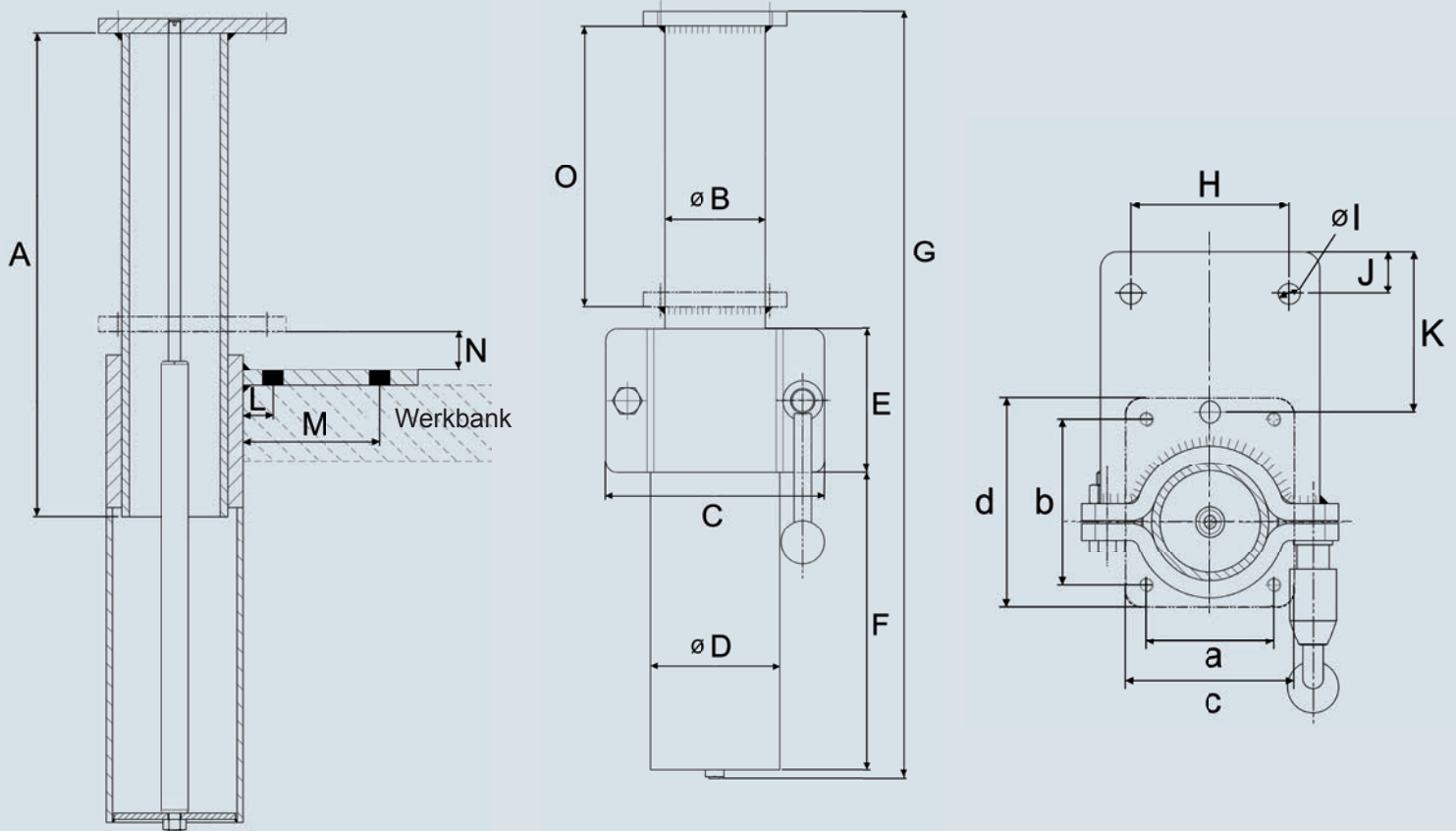

Technische Daten:

A (mm)	øB (mm)	C (mm)	øD (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	øI (mm)	J (mm)	K (mm)	L (mm)	M (mm)	N (mm)	O (mm)
317	70	152	90	100	207	534	94	13	25	95	20	90	25	195

Backenbreite (mm)	Zulässige Belastung (kg)	Hubkraft Gasdruckfeder (N)	a (mm)	b (mm)	c (mm)	d (mm)	Art.-Nr.
100	4 – 10	130	56	73	75	94	104 200
120	4 – 10	130	76	98	100	123	104 220
140	10 – 16	200	96	120	125	150	104 240
160 / 180	16 – 29	300	120	140	150	173	104 260

* Angabe bezieht sich auf HEUER Schraubstöcke. Auch geeignet für Fremdfabrikate, dabei die zulässige Belastung beachten. Bei Bestellung bitte unbedingt Fabrikat und Größe angeben.

BROCKHAUS **HEUER**
GmbH

Oestertalstraße 54
 D-58840 Plettenberg (Germany)
 fon: +49(0)23 91 - 60 29-0
 fax: +49(0)23 91 - 60 29-29

info@heuer.de

Technische Änderungen vorbehalten.