

gemäß EU-Verordnung Nr. 874/2012



Farbtemperatur
einstellbar



Artikel-Nr.: MT76110

LED Dim. Sanierungspanel für Ein-/Aufbauleuchte
MEGATRON LED Dim. Ein-/Aufbauleuchte 6W/830-65
(inkl. Treiber)

EAN-Code: 4020856761104

Allgemeine Eigenschaften

Leuchtmittel mitgeliefert?	Ja
Leuchtmittel austauschbar?	Nein
Betriebstemperaturbereich	-20 bis +40° C
Bemessungslebensdauer	30.000 h
Schaltzyklen	>40.000x
Drehbar	Nein
Schwenkbar	Nein
Anschlussart	L/N
Material	Aluminium/Kunststoff

Umwelteigenschaften

Energieeffizienzklasse Leuchtmittel..... A - A++

Energieverbrauchskennzeichnung

gemäß VO 874/2012

MEGATRON® MT76110

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.

A++	} LED
A+	
A	
B	
C	
D	
E	

Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

874/2012

Produktabmessungen

Durchmesser	140 mm
Höhe	15 mm
Einsetzbar für Bohrlochdurchmesser (eckig):	
Min. 55mm – Max. 85mm	
Einsetzbar für Bohrlochdurchmesser (rund):	
Min. 55mm – Max. 100mm	
Gewicht	127 g

Elektrische Kenndaten

Systemspannung	220-240 V
Betriebsfrequenz	50-60 Hz
Leistungsaufnahme	6,0 W
Elektrischer Leistungsfaktor	λ >0,9
Dimmbar?	Ja
Indikation Lampentyp	integrierte LED

Lichttechnische Eigenschaften


Farbkennung	830/840/865
Lichtfarbe	Warmweiß - Tageslichtweiß
Farbtemperatur	3000 - 6500 K
Farbwiedergabe	Ra 80
Abstrahlwinkel	110°
Systemlichtstrom	420 lm
Bemessungsspitzenlichtstärke	140 cd
Farbkonsistenz SDCM	< 6

Die Eigenschaften gelten für die z. Zt. auf Lager vorhandenen Versionen.
Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen!
Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Irrtümer vorbehalten.


© März 2014
IDV Import- und Direkt-Vertriebsges.mBH
Alle Rechte vorbehalten.

gemäß EU-Verordnung Nr. 874/2012

Abmessungsskizze

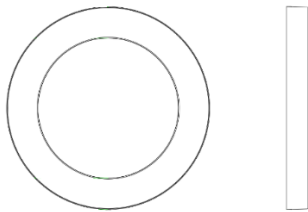

Lichtspektrum

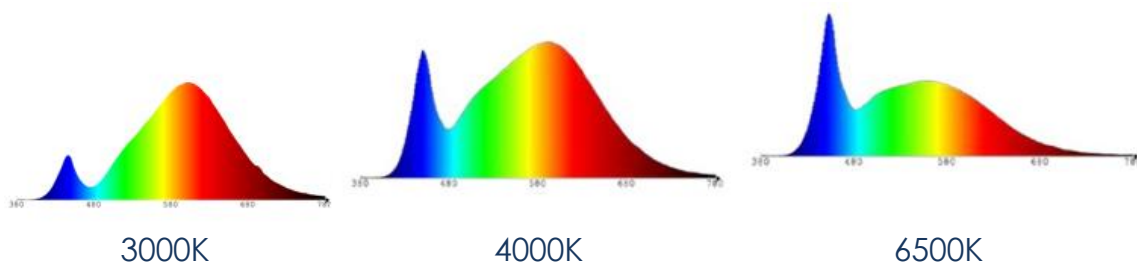

Hinweise und Empfehlungen

Hinweise

- Direktanschluss an 220-240V durch integriertes Vorschaltgerät
- Sehr gute Dimmbarkeit (100-10%)
- Für die Einbaumontage geeignet (verschiebbare Klammern)
- Für die Aufbaumontage geeignet (Aufbauhöhe 15mm)
- Farbtemperatur auf 3000K, 4000K und 6500K einstellbar.

Zubehör

DEKO-RING (MT76000) separat erhältlich

Einfaches Aufsetzen durch Magnet



Empfehlung für die Entsorgung der Leuchte

<http://www.megatron-licht.eu>

Schutzart

IP20, nur für den trockenen Innenbereich geeignet

