

gemäß EU-Verordnung Nr. 874/2012



Artikel-Nr.: MT76112

LED Dim. Sanierungspanel für Ein-/Aufbauleuchte
MEGATRON LED Dim. Ein-/Aufbauleuchte 18W/830-65
(inkl. Treiber)

EAN-Code: 4020856761128

Farbtemperatur
einstellbar



Allgemeine Eigenschaften

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| Leuchtmittel mitgeliefert? | Ja |
| Leuchtmittel austauschbar? | Nein |
| Betriebstemperaturbereich | -20 bis +40° C |
| Bemessungslebensdauer | 30.000 h |
| Schaltzyklen | >40.000x |
| Drehbar | Nein |
| Schwenkbar | Nein |
| Anschlussart | L/N |
| Material | Aluminium/Kunststoff |

Umwelteigenschaften

Energieeffizienzklasse Leuchtmittel..... A - A++

Energieverbrauchskennzeichnung

gemäß VO 874/2012

MEGATRON® MT76112

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.

| | |
|-----------------|-------|
| A ⁺⁺ | } LED |
| A ⁺ | |
| A | |
| C | |
| D | |

Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

874/2012

Produktabmessungen

| | |
|---|--------|
| Durchmesser | 217 mm |
| Höhe | 15 mm |
| Einsetzbar für Bohrlochdurchmesser (eckig): | |
| Min. 55mm – Max. 148mm | |
| Einsetzbar für Bohrlochdurchmesser (rund): | |
| Min. 55mm – Max. 175mm | |
| Gewicht | 370 g |

Elektrische Kenndaten

| | |
|------------------------------------|-----------------|
| Systemspannung | 220-240 V |
| Betriebsfrequenz | 50-60 Hz |
| Leistungsaufnahme | 18,0 W |
| Elektrischer Leistungsfaktor | λ >0,9 |
| Dimmbar? | Ja |
| Indikation Lampentyp | integrierte LED |

Lichttechnische Eigenschaften


| | |
|------------------------------------|---------------------------|
| Farbkennung | 830/840/865 |
| Lichtfarbe | Warmweiß - Tageslichtweiß |
| Farbtemperatur | 3000 - 6500 K |
| Farbwiedergabe | Ra 80 |
| Abstrahlwinkel | 110° |
| Systemlichtstrom | 1700 lm |
| Bemessungsspitzenlichtstärke | 600 cd |
| Farbkonsistenz SDCM | < 6 |

Die Eigenschaften gelten für die z. Zt. auf Lager vorhandenen Versionen.
Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen!
Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Irrtümer vorbehalten.


© März 2014
IDV Import- und Direkt-Vertriebsges.mBH
Alle Rechte vorbehalten.

gemäß EU-Verordnung Nr. 874/2012

Abmessungsskizze

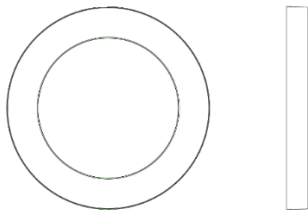

Lichtspektrum

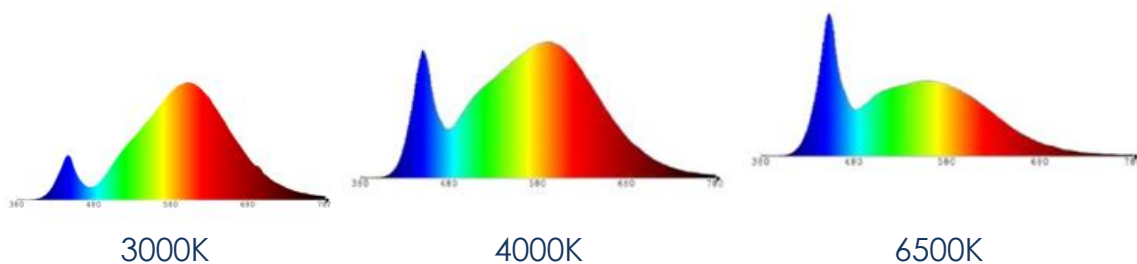

Hinweise und Empfehlungen

Hinweise

- Direktanschluss an 220-240V durch integriertes Vorschaltgerät
- Sehr gute Dimmbarkeit (100-10%)
- Für die Einbaumontage geeignet (verschiebbare Klammern)
- Für die Aufbaumontage geeignet (Aufbauhöhe 15mm)
- Farbtemperatur auf 3000K, 4000K und 6500K einstellbar.

Zubehör

DEKO-RING (MT76002) separat erhältlich

Einfaches Aufsetzen durch Magnet



Empfehlung für die Entsorgung der Leuchte

<http://www.megatron-licht.eu>

Schutzart

IP20, nur für den trockenen Innenbereich geeignet

