
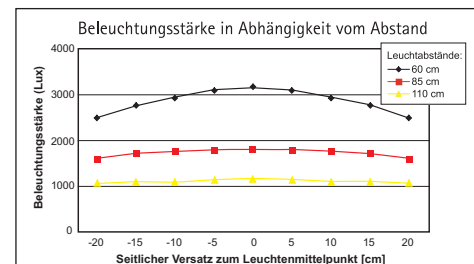
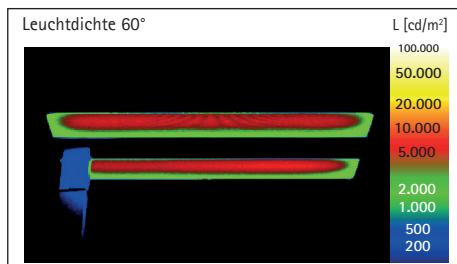
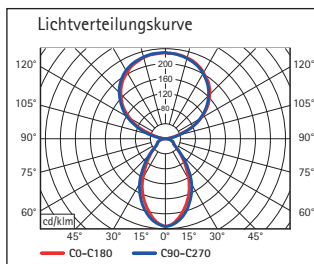
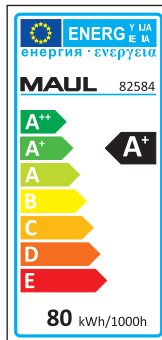
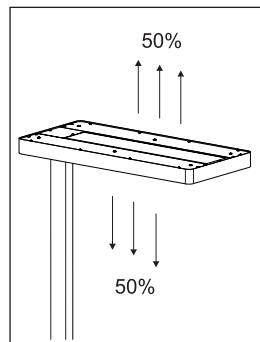


LED-Standleuchte MAULjava, dimmbar

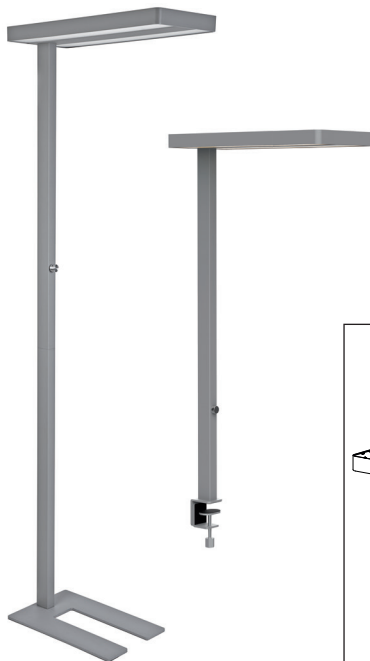

- Stufenlos einstellbarer Dimmer je nach Tätigkeit und individuellen Bedürfnissen
- Abstrahlung nach oben ca. 50 % und nach unten ca. 50 %
- 2fach Nutzen: Direktes Licht für Arbeitsfläche und indirektes für Raumbeleuchtung
- Hohe Energieeffizienz: Modernste LED-Technik
- Smart Home fähig mit Zusatzmodul
- GS-Zeichen, Technisches Sicherheitskonzept Made by MAUL
- 4000 Kelvin, neutralweißes Licht
- Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können nicht ausgetauscht werden
- 30.000 Stunden Lebensdauer der LEDs
- Energieeffizienzklasse "A+" (Spektrum A++ bis E)
- Extrem niedriger Energieverbrauch mit ca. 80 Watt
- Gewichteter Energieverbrauch 80 kWh/1000h
- Garantiert: Null Stromverbrauch im ausgeschalteten Zustand
- 1800 Lux Beleuchtungsstärke bei 85 cm Abstand nach oben, 1160 Lux bei 110 cm
- 1800 Lux Beleuchtungsstärke bei 85 cm Abstand nach unten, 1160 Lux bei 110 cm
- Lichtstrom 7100 Lumen
- Stabile Säule aus Aluminium, 3,5 x 5,5 cm

- Leuchtenkopf geschlossen, ca. 28 x 61 cm
- Farbe silber RAL 9006, weiß RAL 9003
- Umweltschonende und sichere Verpackung, recycelbar
- Art.-Nr. 825 84 02: lieferbar ab Juni 2020
- Von jedem als angenehm empfunden: Kombinierte Arbeitsplatzbeleuchtung direkt/indirekt
- Individuelle Einstellung der Raum- und Arbeitsplatzbeleuchtung nach den Bedürfnissen des Einzelnen und dessen Tätigkeiten
- Optimal: Kombination dieser Allgemeinbeleuchtung z. B. mit einer Schreibtischleuchte
- Hohe Lichtqualität, unabhängig von natürlicher oder künstlicher Umgebungsbeleuchtung
- Direktes und indirektes Licht, effiziente und ausgewogene Beleuchtung
- Keine störenden Nebengeräusche & kein Flimmern, das Licht startet sofort und flackerfrei
- Die Leuchte ist in einem Versandkarton sicher verpackt
- 825 83: Stabiler Klemmfuß aus Stahl, Klemmweite 1,5 bis 9,5 cm. Oberflächenschonende Unterseite mit Filzbeschichtung. Höhe Leuchte ca. 120 cm. Dimmung über Drehrad an Säule, Höhe ab Klemme ca. 31 cm. Ideal für den Einsatz an höhenverstellbaren Tischen
- 825 84: Stabiler, massiver Standfuß aus Stahl, 30 x 45 cm. Steht nicht im Weg: Ausgeschnittene Fußplatte kann um ein Tischbein herum positioniert werden. Höhe Leuchte ca. 196 cm. Schalter an Säule, Höhe ca. 120 cm

Art.-Nr.	Farbe	EAN-Code	Zollcode	Fuß	Kabellänge ca.	Schutzklasse	VE	Packungsmaße/cm/VE	Gewicht/kg
825 83	95 silber	4002390079167	94052099	Klemmfuß	2,5 m	I Schukostecker	1 St.	141,5 x 46,0 x 11,5	8,035
825 84	02 weiß	4002390081108	94052099	Standfuß	2,5 m	I Schukostecker	1 St.	120,0 x 40,0 x 17,0	14,08
825 84	95 silber	4002390075060	94052099	Standfuß	2,5 m	I Schukostecker	1 St.	120,0 x 40,0 x 17,0	14,08