
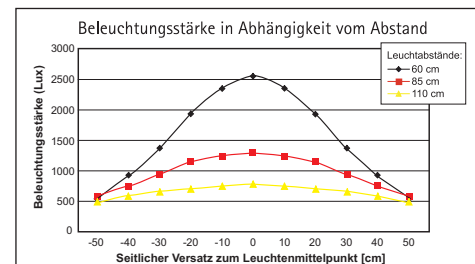
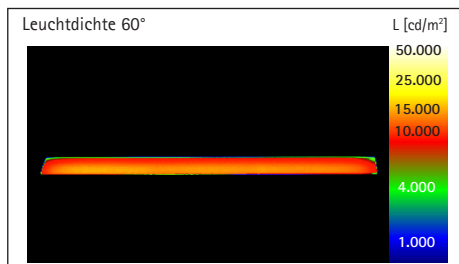
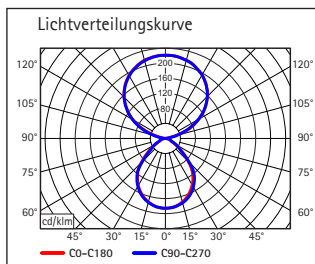
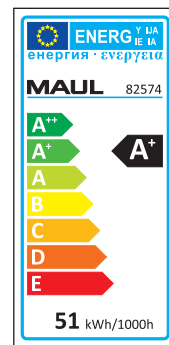


## LED-Standleuchte MAULjet

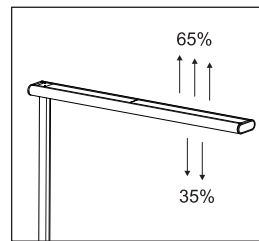

- Leistungsstarkes direktes Licht für die Arbeitsfläche und indirektes für die Raumbeleuchtung
- Unschlagbares Preis-/Leistungsverhältnis
- Abstrahlung nach oben 65 % und nach unten 35 %
- Langer Leuchtenkopf aus Aluminium für schattenarmes Licht von oben, sanfte Ablendung des Lichts durch Diffusormaterial
- Extrem sparsam: Modernste LED-Technik, Effizienzklasse A+
- Steht nicht im Weg: Ausgeschnittene Fußplatte kann um ein Tischbein herum positioniert werden
- Technisches Sicherheitskonzept Made by MAUL
- Smart Home fähig mit Zusatzmodul
- 4000 Kelvin, neutralweißes Licht
- Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können nicht ausgetauscht werden
- 30.000 Stunden Lebensdauer der LEDs
- Energieeffizienzklasse "A+" (Spektrum A++ bis E)
- Extrem niedriger Energieverbrauch mit ca. 51 Watt
- Gewichteter Energieverbrauch 51 kWh/1000h

- Garantiert: Null Stromverbrauch im ausgeschalteten Zustand
- 1520 Lux Beleuchtungsstärke bei 85 cm Abstand nach oben (920 Lux bei 110 cm)
- 1280 Lux Beleuchtungsstärke bei 85 cm Abstand nach unten (780 Lux bei 110 cm)
- Lichtstrom 4650 Lumen
- Blendungswert UGR <19
- Stabile Säule aus Aluminium
- Höhe 195 cm
- Leuchtenkopf geschlossen, ca. 95 x 9,8 x 3,7 cm
- Schalter am Leuchtenkopf
- Stabiler Standfuß aus Stahl mit Fußgleitern, 50 x 22,5 x 7 cm
- Farbe silber RAL 9006, weiß RAL 9003
- Kompakte und sichere Verpackung, recycelbar
- Farbe weiß: lieferbar ab Juni 2020
- Direktes und indirektes Licht, effiziente und ausgewogene Beleuchtung
- Keine störenden Nebengeräusche & kein Flimmern, das Licht startet sofort und flackerfrei
- Garantie: 2 Jahre

| Art.-Nr. | Farbe     | EAN-Code      | Zollcode | Kabellänge<br>ca. | Schutzklasse    | VE    | Packungsmaße/cm/VE  | Gewicht/kg |
|----------|-----------|---------------|----------|-------------------|-----------------|-------|---------------------|------------|
| 825 74   | 02 weiß   | 4002390081092 | 94052099 | 1,8 m             | I Schukostecker | 1 St. | 120,0 x 32,0 x 12,0 | 9,312      |
| 825 74   | 95 silber | 4002390075565 | 94052099 | 1,8 m             | I Schukostecker | 1 St. | 120,0 x 32,0 x 12,0 | 9,312      |