
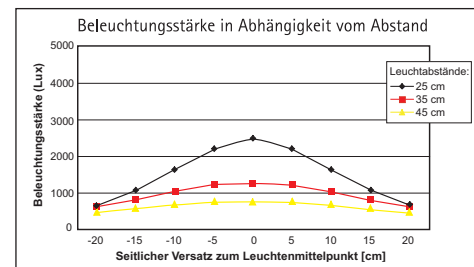
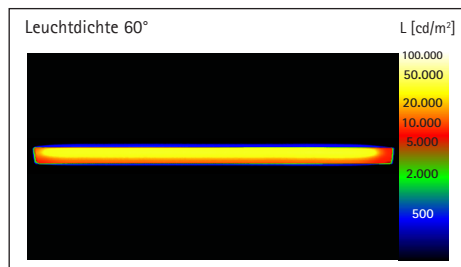
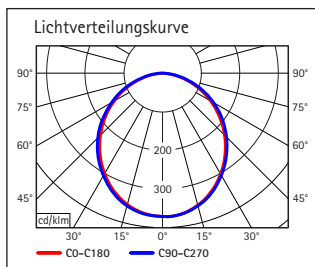


LED-Tischleuchte MAULpirro, dimmbar

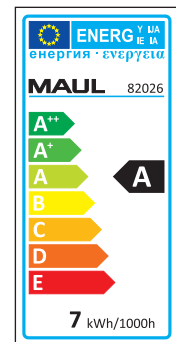

- Dimmbare LED-Leuchte für Preisbewusste
 - Zur Auswahl: Tisch-, Klemm- oder Standversion (Art.-Nr. 823 48)
 - Mit Flexbereich zur exakten Einstellung des Leuchtwinkels
 - Dezent: Schlichtes Design, fügt sich harmonisch in jede Umgebung ein
 - Extrem sparsam: Moderne LED-Technik
 - Technisches Sicherheitskonzept Made by MAUL
-
- 4-Stufen-Dimmer
 - Mit 32 LEDs, 3000 Kelvin, warmweißes Licht
 - Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können nicht getauscht werden
 - 20.000 Stunden Lebensdauer der LEDs
 - Energieeffizienzklasse "A" (Spektrum A++ bis E)
 - Extrem niedriger Energieverbrauch mit ca. 7 Watt
 - Gewichteter Energieverbrauch 7 kWh/1000h
 - 1120 Lux Beleuchtungsstärke bei 35 cm Abstand
 - Lichtstrom 390 Lumen
 - Arm aus Metall mit gummierter Oberfläche
 - Leuchtenkopf aus Aluminium, Länge 32 cm, dreh- und neigbar

- 820 26: Armlänge 38 cm, Klemmfuß aus Metall (Klemmweite bis 4,5 cm), bequeme Touchfeld-Bedienung: Schalter am Leuchtenkopf
- 820 27: Armlänge 56,5 cm, Stabiler Standfuß 16,7 x 12 cm, aus Kunststoff mit Beschwerungseinlage, Schalter am Leuchtenfuß
- Garantie: 2 Jahre

Art.-Nr.	Farbe	EAN-Code	Zollcode	Fuß	Kabellänge ca.	Schutzklasse	VE	Packungsmaße/cm/VE	Gewicht/kg
820 26	90 schwarz	4002390079266	94052099	Klemmfuß	1,5 m	II Eurosteckernetzteil	1 St.	41,0 x 17,2 x 5,5	0,737
820 27	90 schwarz	4002390079242	94052099	Standfuß	1,5 m	II Eurosteckernetzteil	1 St.	37,5 x 20,5 x 12,0	1,243