

## GARTO LED

### WANDLEUCHTE

54IP

LED  
technology



[V] 220-240 AC	[Hz] 50/60	≥25000	[h] 25000	ellipse ≤ 6x/trackdam	Ra ≥80	SMD
			IP 54	0,5m		 -15÷40
		1,5÷2,5 [mm <sup>2</sup> ]	CE	EAC		



GARTO LED EL 8W-GR

	[W]	[lm]	T <sub>c</sub> [K]		
GARTO LED EL 8W-GR	<b>29270</b>	8	300	4000	Wandmontage graphit
GARTO LED EL 8W-W	<b>29271</b>	8	350	4000	Wandmontage weiß



Kanlux GARTO sind Fassadenleuchten, die sich durch ein einfaches und ansprechendes Design auszeichnen. Sie können sowohl im Innenraum (sie haben den entsprechenden Ra-Farb wiedergabeindex) als auch an Gebäudefassaden verwendet werden (IP54). Bei der Kanlux GARTO-Leuchte fällt das Licht auf die Fassade von oben und von unten, und wird gleichmäßig in beide Richtungen gestreut.

- Gehäusematerial: Aluminiumlegierung
- Material der Schutzscheibe: Kunststoff

## GARTO LED


### WANDLEUCHTE



GARTO LED EL 8W-GR



GARTO LED EL 8W-W

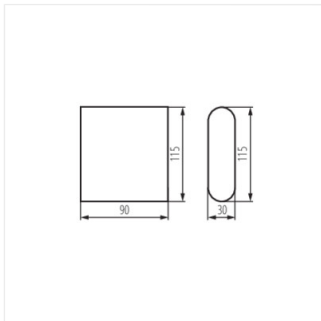

GARTO LED EL 8W