

AREL LED

Downlight

IP
65/20

ultra
SLIM
panel

HIGH
quality

[V] 220-240 AC	[Hz] 50/60	≥15000	[h] 30000	ellipse ≤ 6x/ackdam	Ra ≥80	SMD
		IP 65/20		5±25		
0,75-1,5	0,5m	CE	EAC			



AREL LED D 20W

	[W]		[lm]	[°]	Tc [K]	
AREL LED DO 6W-NW	29580	6	weiß	410	120	4000
AREL LED DO 6W-WW	29581	6	weiß	400	120	3000
AREL LED DL 6W-NW	29582	6	weiß	410	120	4000
AREL LED DL 6W-WW	29583	6	weiß	400	120	3000
AREL LED DO 10W-NW	29584	10	weiß	830	120	4000
AREL LED DO 10W-WW	29585	10	weiß	730	120	3000
AREL LED DL 10W-NW	29586	10	weiß	830	120	4000
AREL LED DL 10W-WW	29587	10	weiß	730	120	3000
AREL LED DO 14W-NW	29588	14	weiß	1150	120	4000
AREL LED DO 14W-WW	29589	14	weiß	1000	120	3000
AREL LED DL 14W-NW	29590	14	weiß	1150	120	4000
AREL LED DL 14W-WW	29591	14	weiß	1000	120	3000
AREL LED DO 20W-NW	29592	20	weiß	1710	120	4000
AREL LED DO 20W-WW	29593	20	weiß	1450	120	3000
AREL LED DL 20W-NW	29594	20	weiß	1710	120	4000
AREL LED DL 20W-WW	29595	20	weiß	1450	120	3000



Kanlux AREL LED ist eine neue Serie von rahmenlosen Downlights. Die hohe Schutzart IP65/20 und ein einzigartiges, einfaches und gleichzeitig überraschendes Design machen Kanlux AREL LED zu einem idealen Einrichtungselement eines jeden

AREL LED

Downlight

Innenraums. Durch sein einzigartiges Designs ist das Paneel nur 9 mm dick - es ist das dünnste auf dem Markt erhältliche Paneel

- Gehäusematerial: Aluminiumlegierung
- Gehäusematerial: : PMMA



AREL LED DO 6W



AREL LED DL 6W



AREL LED DO 10W



AREL LED DL 10W



AREL LED DO 14W



AREL LED DL 14W




AREL LED DO 20W




AREL LED DL 20W

AREL LED


Downlight

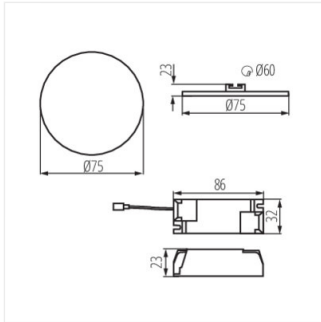


AREL LED DO 6W

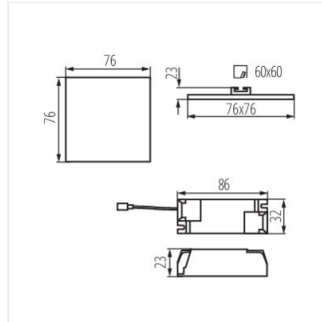


AREL LED DL 6W

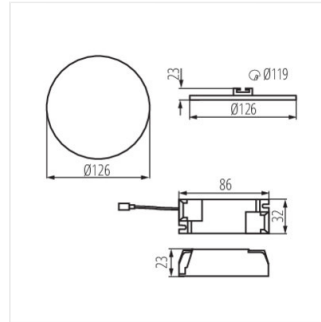


AREL LED DO 10W

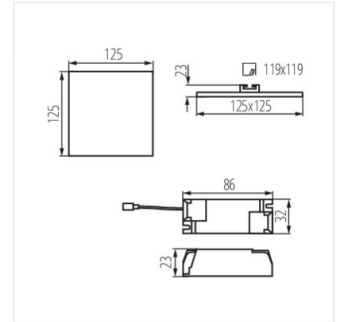


AREL LED DL 10W

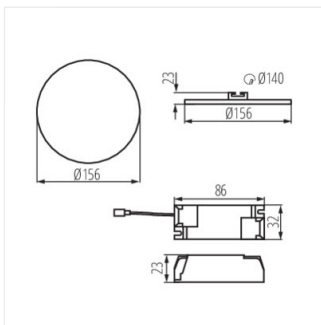


AREL LED DO 14W

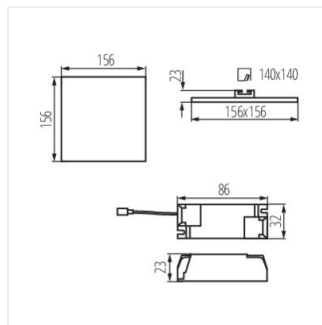

AREL LED DL 14W

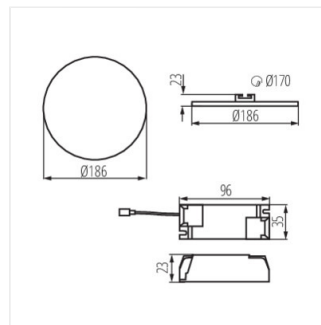

AREL LED DO 20W

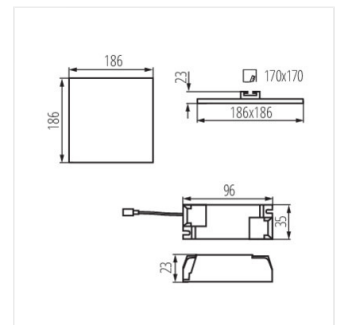

AREL LED DL 20W