

## AREL LED

### Downlight

IP  
65/20

ultra  
SLIM  
panel

HIGH  
quality

[V] 220-240 AC	[Hz] 50/60	≥15000	[h] 30000	ellipse ≤ 6x/ackdam	Ra ≥80	SMD
		IP 65/20		5±25		
0,75-1,5	0,5m	CE	EAC			



### AREL LED D 20W

	[W]		[lm]	[°]	Tc [K]	
AREL LED DO 6W-NW	<b>29580</b>	6	weiß	410	120	4000
AREL LED DO 6W-WW	<b>29581</b>	6	weiß	400	120	3000
AREL LED DL 6W-NW	<b>29582</b>	6	weiß	410	120	4000
AREL LED DL 6W-WW	<b>29583</b>	6	weiß	400	120	3000
AREL LED DO 10W-NW	<b>29584</b>	10	weiß	830	120	4000
AREL LED DO 10W-WW	<b>29585</b>	10	weiß	730	120	3000
AREL LED DL 10W-NW	<b>29586</b>	10	weiß	830	120	4000
AREL LED DL 10W-WW	<b>29587</b>	10	weiß	730	120	3000
AREL LED DO 14W-NW	<b>29588</b>	14	weiß	1150	120	4000
AREL LED DO 14W-WW	<b>29589</b>	14	weiß	1000	120	3000
AREL LED DL 14W-NW	<b>29590</b>	14	weiß	1150	120	4000
AREL LED DL 14W-WW	<b>29591</b>	14	weiß	1000	120	3000
AREL LED DO 20W-NW	<b>29592</b>	20	weiß	1710	120	4000
AREL LED DO 20W-WW	<b>29593</b>	20	weiß	1450	120	3000
AREL LED DL 20W-NW	<b>29594</b>	20	weiß	1710	120	4000
AREL LED DL 20W-WW	<b>29595</b>	20	weiß	1450	120	3000



Kanlux AREL LED ist eine neue Serie von rahmenlosen Downlights. Die hohe Schutzart IP65/20 und ein einzigartiges, einfaches und gleichzeitig überraschendes Design machen Kanlux AREL LED zu einem idealen Einrichtungselement eines jeden

## AREL LED

### Downlight

Innenraums. Durch sein einzigartiges Designs ist das Paneel nur 9 mm dick - es ist das dünnste auf dem Markt erhältliche Paneel

- Gehäusematerial: Aluminiumlegierung
- Gehäusematerial: : PMMA



AREL LED DO 6W



AREL LED DL 6W



AREL LED DO 10W



AREL LED DL 10W



AREL LED DO 14W



AREL LED DL 14W




AREL LED DO 20W




AREL LED DL 20W

## AREL LED


### Downlight

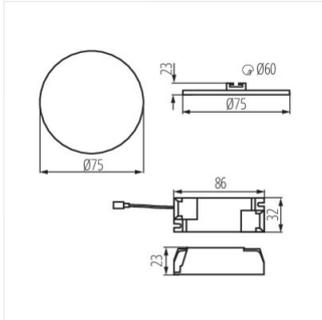


AREL LED DO 6W

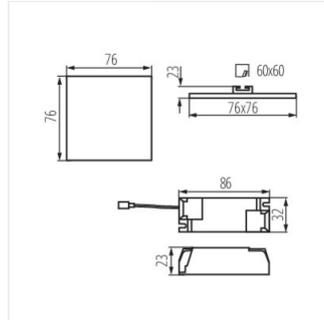


AREL LED DL 6W

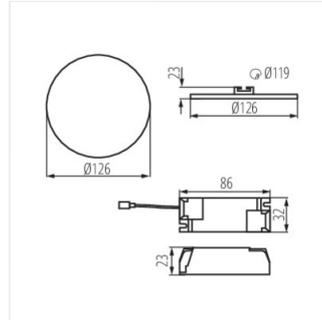


AREL LED DO 10W

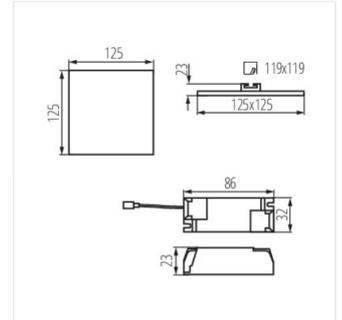


AREL LED DL 10W

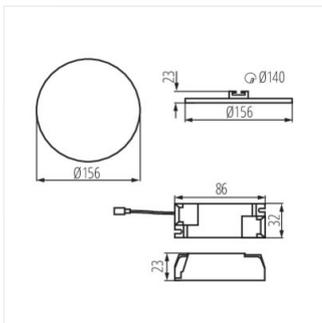


AREL LED DO 14W

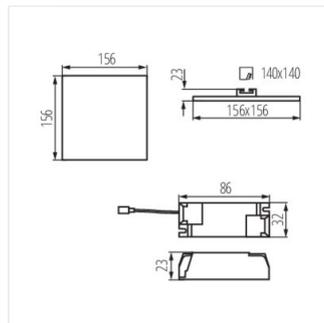

AREL LED DL 14W

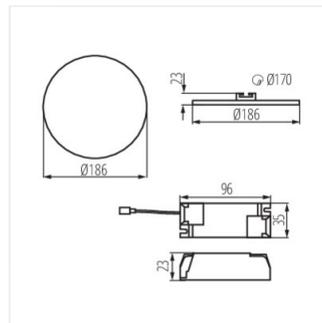

AREL LED DO 20W

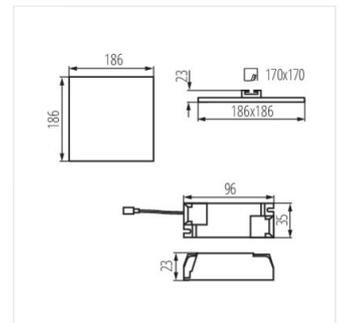

AREL LED DL 20W