

wacom®

MobileStudio Pro

Grenzenlose Kreativität

Was du willst, wo du willst ... mit dem Wacom MobileStudio Pro kannst du ganz nach deinen Wünschen kreativ werden. Mit seinem beeindruckenden Display, einem präzisen, leistungsstarken Stift und mehr Rechenleistung ermöglicht es dir wahre Unabhängigkeit. Darüber hinaus sorgen ein komplettes Studio mit kreativen Tools, eine herausragende Grafikkarte und die lange Akkulaufzeit dafür, dass nichts deinen kreativen Flow beeinträchtigen kann.



Vorgestellte Produkte: Wacom MobileStudio Pro 15,6 Zoll und 13,3 Zoll
Künstler: Future Deluxe & Santtu Mustonen

Live. Dare. Create.

So kreativ wie du

Mit unserem bei weitem fortschrittlichsten mobilen Modell, dem Wacom MobileStudio Pro, kannst du dein Werk im Detail mit einer Auflösung bis zu 4K und einer Adobe RGB-Abdeckung (CIE1931) von 85% betrachten und deinen Arbeitsablauf durch zeitsparende Produktivitätsfunktionen wie anpassbare ExpressKeys™, Radialmenüs und Multi-Touch beschleunigen.

Der Wacom Pro Pen 2 bietet eine hervorragende Stiftleistung und dank der angerauten Glasoberfläche des Displays, die für einen angenehmen natürlichen Widerstand sorgt, ein intuitives Gefühl wie mit dem Stift auf Papier. Mit 8.192 Druckempfindlichkeitsstufen, Neigungserkennung und nahezu verzögerungsfreiem Tracking ermöglicht der Stift Genauigkeit und Kontrolle. Sein ergonomisches, ausgewogenes Design, der Griff und die Seitentasten bieten ein Höchstmaß an Komfort.

Ausgestattet mit Intel®-Chips, überzeugender Arbeitsspeicher- und Speicherkonfiguration sowie leistungsstarken Grafikoptionen wie einer NVIDIA® Quadro®-Grafikkarte* ist das Wacom MobileStudio Pro den hohen Anforderungen kreativer 2D-, 3D- und CAD-Anwendungen gewachsen.

Wacom MobileStudio Pro ist das eigenständige Kreativstudio, mit dem du überall kreativ werden und deine besten Arbeiten präsentieren kannst und das dir völlige kreative Unabhängigkeit bietet.


Das richtige mobile Studio für dich


Skizzieren, zeichnen, bearbeiten und kreieren, wie du es willst – mit dem Wacom MobileStudio Pro. Das Wacom MobileStudio Pro 15,6" bietet neben einem großen mobilen Arbeitsbereich ein Display mit einer Auflösung von 4K und die Leistung einer NVIDIA® Quadro®-Grafikkarte für Illustration, Animation, Video, CAD und große Fotodateien. Das kleinere MobileStudio Pro 13,3" eignet sich perfekt für das Festhalten von Konzepten, zum Skizzieren, Malen sowie für Illustrationen und Grafikdesign. Das Wacom MobileStudio Pro bietet dir völlige kreative Unabhängigkeit.

- Das vertraute Gefühl wie mit dem Stift auf dem Papier wird ermöglicht durch die angeraute Glasoberfläche, die einen natürlichen Widerstand bietet.
- Die schnelle Datenverarbeitung und -übertragung sind der professionellen Rechenleistung mit i7 Intel®-Chips, 16 GB Systemspeicher, 512-GB-SSD-Laufwerk und Thunderbolt-Verbindung zu verdanken.
- Betrachte dein Werk in beeindruckendem Detail und unglaublicher Schärfe auf einem Display mit einer Auflösung bis zu 4K (3.840 x 2.160 Pixel) und einer hervorragenden AdobeRGB-Farbabdeckung (CIE1931) bis zu 85%.
- Genieße anspruchsvolle 2D-, 3D-, Video- und CAD-Anwendungen dank leistungsstarker Grafikoptionen wie der NVIDIA® Quadro®-Grafikkarte*.
- Beschleunige deinen Arbeitsablauf durch anpassbare ExpressKeys™, Radialmenüs und Multi-Touch.
- Komfortable Funktionen für noch mehr Unabhängigkeit. Wacom Link™ Plus Adapter** als Verbindungsadapter für jeden Mac oder PC, um das Gerät als Cintiq Standarddisplay zu verwenden. Standfuß „Wacom Stand“ mit drei Arbeitspositionen. Darüber hinaus gibt es eine „Hintertür“, über die du SSD-Laufwerk und DDR-Speicher ganz einfach austauschen oder aktualisieren kannst. Kabellose Tastatur** für zusätzliche Tastenkombinationen und alltägliche Büroarbeiten.
- Fingerabdruck-Technologie. Zum Freischalten deines Geräts mit einem Fingerdruck.

* Erhältlich mit dem Wacom MobileStudio Pro 15,6".

** Separat erhältlich.

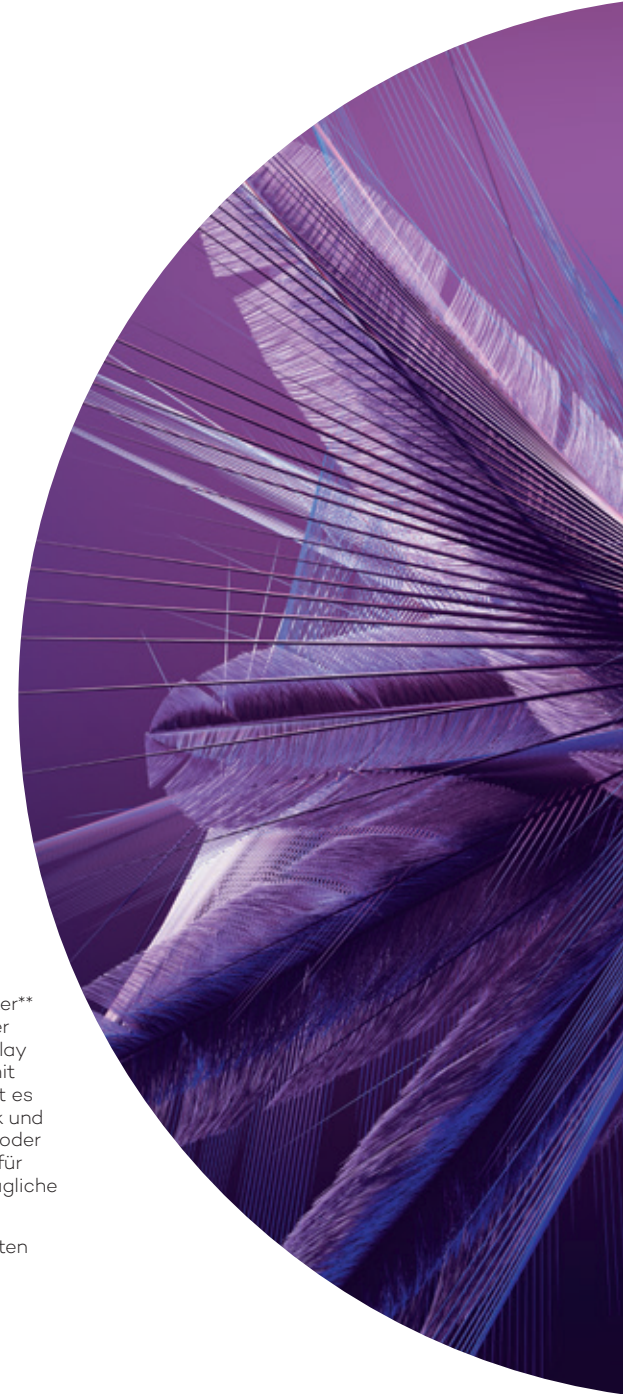

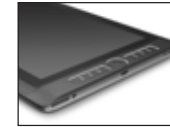

Im Überblick

Modell	MobileStudio Pro 15,6 Zoll	MobileStudio Pro 13,3 Zoll
Modellnummer	DTH W1621H	DTH W1321H
Ideale Anwendungsbereiche	Illustration, Concept-Art, 3D/CAD, Motion Graphics, professionelle Bildbearbeitung	
Betriebssystem	Windows® 10 Professional	
Prozessor	Intel® Core™ i7-8559U	
Grafikkarte	NVIDIA® Quadro® P1000, 4 GB GDDR5	Intel® Iris™ Plus Graphics 655
Speicher / Arbeitsspeicher	512 GB SSD / 16 GB DDR (SSD-Laufwerk und DDR-Speicher aufrüstbar; SSD erweiterbar auf maximal 2 TB; 1 freier RAM-Steckplatz für weitere 16 GB Maximum.)	512 GB / 16 GB (SSD-Laufwerk aufrüstbar; SSD erweiterbar auf maximal 2 TB)
Bildschirmgröße / Auflösung	39,6 cm (15,6 Zoll) / 16:9 / UHD (3.840 x 2.160 Pixel)	33,8 cm (13,3 Zoll) / 16:9 / WQHD (2.560 x 1.440)
Größe / Gewicht	261,6 x 417,95 x 21,2 mm / 2.100 g	228,8 x 366,6 x 17,4 mm / 1.435 g
Farbleistung	16,7 Millionen darstellbare Farben, 85 % Adobe® RGB (CIE1931) Standard	16,7 Millionen darstellbare Farben, 82% Adobe® RGB (CIE1931) Standard
Kontrastverhältnis	850 : 1 (Standard)	800 : 1 (Standard)
Helligkeit	250 cd/m² (Min.), 310 cd/m² (Standard)	250 cd/m² (Standard)
Blickwinkel	176° (88°/88°) H, (88°/88°) V (Standard)	170° (85°/85°) H, (85°/85°) V (Standard)
Kameras	Vorderseite: 5 MP HD; Rückseite: 8 MP HD	
Sicherheit	Schlitz für Kensington®-Sicherheitsschloss und Fingerabdrucksensor	
Grafikeingabe	USB-C (mittlerer Anschluss)	
Durchschnittl. Akkulebensdauer / Ladezeit	Bis zu 5,5 Stunden (nutzungsabhängig) / bis zu 3 Stunden	
Multi-Touch	In den meisten Anwendungen wie Adobe® Photoshop® und Illustrator® verfügbare Gesten zum Verschieben, Zoomen und Drehen	
Stift- und Neigungserkennung	Batterieloser Pro Pen 2 mit zwei anpassbaren Seitenschaltern und 8.192 Druckempfindlichkeitsstufen für Stiftspitze und Radierer / ± 60 Stufen	
Produktivitätsfunktionen / Ergonomie	Frei programmierbare, anwendungsspezifische ExpressKeys™, ein in 4 Positionen anpassbarer Rocker Ring mit Touch Ring Funktion und Home Button, Displaywechsel (bei Verwendung des optionalen Wacom Link™ Adapters zur Verbindung mit einem Mac oder PC), Bedienelemente auf dem Bildschirm, Radialmenü und Zeitspareinstellungen, für Rechts- und Linkshänder geeignet / abnehmbarer Standfuß mit drei Arbeitspositionen	
ExpressKeys™	8 – anpassbar, anwendungsspezifisch	6 – anpassbar, anwendungsspezifisch
Anschlüsse / Zusätzlicher Speicher	1 USB-C und 2 Thunderbolt 3, 1 Audio-Combo (Headset), 1 SDXC-Kartenleser / Speicherkarte oder externe Festplatte (separat erhältlich)	
Kabellos	Wi-Fi IEEE 802.11 ac / Bluetooth 5.0	
System- und Hardwarevoraussetzungen (bei Anschluss von MobileStudio an einen anderen Computer)	Windows® 7 oder später, Mac OS X 10.10 oder später. Erforderliche PC-Anschlüsse: USB-C mit DisplayPort Alternate Mode, HDMI oder Mini DisplayPort für HDMI oder Mini DisplayPort, optionaler Wacom Link™ Plus Adapter erforderlich	
Lieferumfang	Wacom MobileStudio Pro Stift-Computer, Wacom Pro Pen 2, Stiftetui mit 3 Ersatzspitzen, Farbringen und Werkzeug zum Entfernen der Stiftspitzen, Stifthalter, Standfuß „Wacom Stand“, AC-Netzteil und Netzkabel, Schnellstartanleitung, regulatorische Informationen, Reinigungstuch	
Optionales Zubehör	Kabellose Tastatur, Standfuß „Wacom Stand“, Wacom Link™ Plus Adapter, Wacom Schutzhülle, ExpressKey™ - Fernbedienung, Wacom Color Manager, Wacom Pro Pen 2, Wacom Pro Pen slim, Wacom Pro Pen 3D, Spitzen, frühere Stiftmodelle (Classic Pen, Art Pen, Airbrush Pen)	
Begrenzte Garantie	2 Jahre in Europa, im Nahen Osten und in Afrika; 1 Jahr in den USA, Kanada, Lateinamerika, Japan, im asiatisch-pazifischen Raum und in China	

Änderungen der Wacom MobileStudio Pro Spezifikationen vorbehalten. Die Akkulebensdauer kann in Abhängigkeit von der Art der Nutzung der Produkte und der ausgewählten Geräteeinstellungen variieren.