

 
Rollenschneider 507




- Kompakte Roll- & Schnitt-Schneidemaschine für Hobby und Einstieg
- Stabiler Metalltisch mit rutschfesten Gummifüßen für einen sicheren Stand
- Nützliche Formatlinien auf dem Tisch mit mm-Teilung entlang der Schneidkante erleichtern die Ausrichtung des Schnittgutes
- Selbstschärfendes Stahl-Rundmesser im geschlossenen Sicherheits-Schneidkopf, geschliffen
- Untermesser aus Stahl
- Rundmesser im geschlossenen Kunststoffkopf
- Pressschiene mit Markierungshilfen
- Automatische Pressung an der Schnittstelle für eine schnelle Fixierung des Schnittgutes
- Zwei Winkelanlagen mit mm-Skala für einen exakten 90°-Schnitt
- Einfacher Messerkopf-Wechsel
- Creativ-Set für Modell 507 mit drei Schneideköpfen für Perforation, Falz und Büttenschnitt optional erhältlich (980)



Hobby und Einstieg:
Leicht und sicher präzise schneiden.



Schnittlänge 320 mm

 

Schnitthöhe 0,8 mm



Schnitthöhe 8 Blatt



GS DGVU geprüft



Rundmesser im geschlossenen Kunststoffkopf



German Engineering by Dahle

Artikelnummer	Schnittlänge mm	DIN	Schnitthöhe mm	Schnittleistung A4 80 g/qm*	Tischgröße Außenma- ße mm	Farben	EAN
00507-24040	320	A4	0,8	8	449 mm x 208 mm		4009729069066


Rollenschneider 507



Dahle Rollenschneider 507 (Generation 3)
- kinderleichte Bedienung mit zwei Fingern
durch verbesserte Messerkopf-Ergonomie



Dahle Rollenschneider 507 (Generation 3) -
einfacher Messerkopf-Tausch mit unverlierbarer Verriegelung

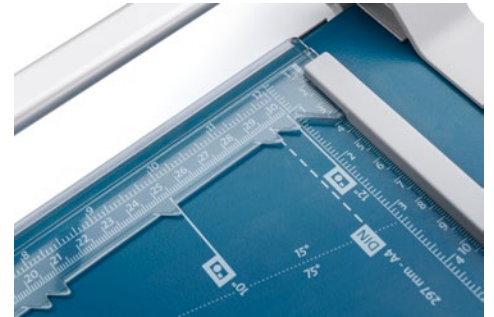

Dahle Rollenschneider 507 (Generation 3) -
nützliche Formatlinien und die Pressschiene
mit Markierungshilfen erleichtern das Ausrichten
des Schnittgutes