

# KERN IFB 150K20DLM



Hochauflösende Industriewaage in schwerer Ausführung mit Eichzulassung [M], jetzt auch bis [Max] 600 kg



Kleinste Teilgewicht beim Stückzählen 50 g  
(Normal):

Zählaufösung: 30000

## Funktionen

Erschütterungsfreies Wägen  
(Tierwägeprogramm): ja

Summenspeicherfunktion: ja

Wägen mit Toleranzbereich: ja

Zählfunktion: ja

## Umgebungsbedingungen

Luftfeuchtigkeit (max.): 80 %

Luftfeuchtigkeit (min.): 0 %

Umgebungstemperatur (max.): 40 °C

Umgebungstemperatur (min.): -10 °C

## Energieversorgung

Akku: Rchg. battery optional  
(factory)

Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung  
an): 8 h

Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung  
aus): 35 h

Akkuladezeit: 12 h

Eingangsspannung: 100 V - 240 V 50 / 60 Hz

Netzteil-Art: Netzadapter extern

Netzteil/Adapter im Lieferumfang: AUS CH EURO UK US

## Dienstleistungen

DAkkS-Kalibrierschein: 963-129

Eichung: 965-229

Justage auf Aufstellungsort: 961-249

## Kategorie

Kategorie: Waagen

Marke: KERN

Produktgruppe: Industriewaage

## Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH): 670 x 1040 x 260 mm

Bruttogewicht: 24,900 kg

Lieferzeit: 24 h

Nettogewicht: 19,950 kg

Versandart: Paketdienst

## Bauform

Abmessungen Anzeigerät  
(BxTxH): 250 x 160 x 58 mm

## Messsystem

Ablesbarkeit [d]: 20 g | 50 g

Anwärmzeit: 10 min | 10 min

Auflösung: 3 3.000

Außermittige Belastung bei 1/3  
Max: 100 g | 250 g

Einschwingzeit unter Laborbedingungen 2 s

Empfohlenes Justiergewicht: 150 kg (M1)

Justiermöglichkeiten: Justierung mit externem  
Gewicht

Linearität: 20 g | 50 g

Reproduzierbarkeit: 20 g | 50 g

Tarierbereich: -150 kg

Wägebereich [Max]: 60 kg | 150 kg

Wägeeinheiten: kg

Wägesystem: Dehnungsmessstreifen

Wägezellen-Verbindung: 6-Leiter

## Anzeige

Display Ziffernhöhe: 5,200 cm

## Eichtechnische Daten

Eichklasse: III

Eichung im Werk möglich: ja

Eichwert [e]: 20 g | 50 g

Eichzulassung nach 2014/31/EU: ja

Mindestlast [Min]: 400 g | 1000 g

Periodische Nacheichung für  
Italien: 969-112

## Zählen

Kleinste Teilgewicht beim Stückzählen 5 g  
(Labor):

# KERN IFB 150K20DLM




Hochauflösende Industriewaage in schwerer Ausführung mit Eichzulassung [M], jetzt auch bis [Max] 600 kg

Abmessungen Wägeplatte (BxTxH): 650 x 500 x 142 mm

Drehbare Fußschrauben:	ja
Gehäusematerial:	Kunststoff
Gesamtabmessungen komplett montiert (BxTxH):	810 x 500 x 820 mm
Kabellänge Anzeigegerät:	3 m
Libelle:	ja
Material der Wägeplatte:	Edelstahl
Stativhöhe:	60 cm
Wandhalterung:	ja
Wägefläche (BxT):	650 x 500 mm

## Piktogramme

### STANDARD

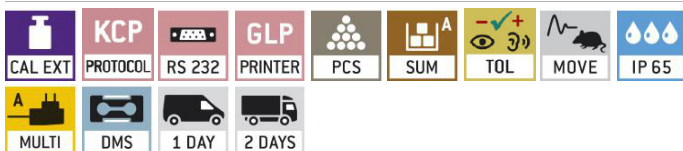

### OPTION



### FACTORY

