

# KERN IFS10K-4

Industriezählwaage mit komfortabler Zehnertastatur zur bequemen Dateneingabe, Zählauflösung 75000 Punkte - auch mit Eichzulassung [M]



## Funktionen

Peak-Funktion:	ja
Prozentbestimmung:	ja
Summenspeicherfunktion:	ja
Wägen mit Toleranzbereich:	ja
Zählfunktion:	ja

## Umgebungsbedingungen

Luftfeuchtigkeit (max.):	80 %
Umgebungstemperatur (max.):	40 °C
Umgebungstemperatur (min.):	0 °C

## Energieversorgung

Akku:	Rchg. battery optional (factory)
Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung an):	8 h
Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung aus):	18 h
Akkuladezeit:	12 h
Eingangsspannung:	100-240V50/60Hz 190mA
Netzteil-Art:	Netzadapter extern
Netzteil/Adapter im Lieferumfang:	CH EURO UK US

## Dienstleistungen

DAkKS-Kalibrierschein:	963-128
------------------------	---------

## Kategorie

Kategorie:	Waagen
Marke:	KERN
Produktgruppe:	Industriewaage

## Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH):	695 x 405 x 220 mm
Bruttogewicht:	7,060 kg
Lieferzeit:	24 h
Nettogewicht:	5,350 kg
Versandart:	Paketdienst

## Bauform

Abmessungen Anzeigegerät (BxTxH):	260 x 150 x 65 mm
Abmessungen Wägeplatte (BxTxH):	300 x 240 x 110 mm
Drehbare Fußschrauben:	ja
Gesamtabmessungen komplett montiert (BxTxH):	300 x 240 x 440 mm

## Messsystem

Ablesbarkeit [d]:	100 mg   200 mg
Anwärmzeit:	2 h   2 h
Auflösung:	60 75.000
Außermittige Belastung bei 1/3 Max:	500 mg   1000 mg
Einschwingzeit unter Laborbedingungen	2 s

Empfohlenes Justiergewicht:	15 kg (F2)
Justiermöglichkeiten:	Justierung mit externem Gewicht
Linearität:	400 mg   800 mg
Reproduzierbarkeit:	100 mg   200 mg
Tarierbereich:	15 kg
Wägebereich [Max]:	6 kg   15 kg
Wägeeinheiten:	kg
Wägesystem:	Dehnungsmessstreifen
Wägezellen-Verbindung:	6-Leiter

## Anzeige

Display Ziffernhöhe:	1,650 cm
Display Ziffernhöhe:	1,350 cm

## Zählen

Kleinstes Teilegewicht beim Stückzählen (Labor):	200 mg
Kleinstes Teilegewicht beim Stückzählen (Normal):	2 g
Referenzgewicht:	ja
Zählauflösung:	75000

# KERN IFS10K-4




Industriezählwaage mit komfortabler Zehnertastatur zur bequemen Dateneingabe, Zählauflösung 75000 Punkte - auch mit Eichzulassung [M]

Kabellänge Anzeigegerät:	3 m
Libelle:	ja
Material der Wägeplatte:	Edelstahl
Stativhöhe:	33 cm
Wandhalterung:	ja
Wägefläche (BxT):	300 x 240 mm

## Piktogramme

### STANDARD

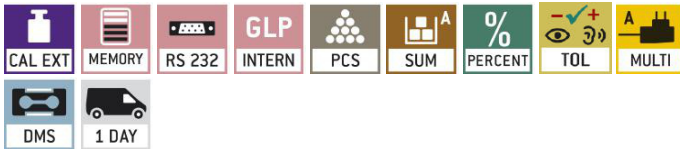

### OPTION



### FACTORY

