

# KERN IFB 600K-1M



Hochauflösende Industriewaage in schwerer Ausführung mit Eichzulassung [M], jetzt auch bis [Max] 600 kg



Kleinste Teilgewicht beim Stückzählen200 g  
(Normal):

Zählauföfung: 30000

## Funktionen

Erschütterungsfrees Wägen  
(Tierwägeprogramm): ja

Summenspeicherfunktion: ja

Wägen mit Toleranzbereich: ja

Zählfunktion: ja

## Umgebungsbedingungen

Luftfeuchtigkeit (max.): 80 %

Luftfeuchtigkeit (min.): 0 %

Umgebungstemperatur (max.): 40 °C

Umgebungstemperatur (min.): -10 °C

## Energieversorgung

Akku: Rchg. battery optional  
(factory)

Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung  
an): 8 h

Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung  
aus): 35 h

Akkuladezeit: 12 h

Eingangsspannung: 100 V - 240 V 50 / 60 Hz

Netzteil-Art: Netzadapter extern

Netzteil/Adapter im Lieferumfang: CH EURO UK US

## Dienstleistungen

DAkKS-Kalibrierschein: 963-130

Eichung: 965-230

Justage auf Aufstellungsort: 961-250

## Kategorie

Kategorie: Waagen

Marke: KERN

Produktgruppe: Industriewaage

## Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH): 1250 x 800 x 380 mm

Bruttogewicht: 70 kg

Lieferzeit: 48 h

Nettogewicht: 65 kg

Versandart: Spedition

## Bauform

Abmessungen Anzeigegerät  
(BxTxH): 250 x 160 x 58 mm

## Messsystem

Ablesbarkeit [d]: 100 g | 200 g

Anwärmzeit: 10 min | 10 min

Auflöfung: 3 3.000

Außermittige Belastung bei 1/3  
Max: 500 g | 1000 g

Einschwingzeit unter Laborbedingungen2 s

Empfohlenes Justiergewicht: 600 kg (M1)

Justiermöglichkeiten: Justierung mit externem  
Gewicht

Linearität: 100 g | 200 g

Reproduzierbarkeit: 100 g | 200 g

Tarierbereich: -600 kg

Wägebereich [Max]: 300 kg | 600 kg

Wägeeinheiten: kg

Wägesystem: Dehnungsmessstreifen

Wägezellen-Verbindung: 6-Leiter

## Anzeige

Display Ziffernhöhe: 5,200 cm

## Eichtechnische Daten

Eichklasse: III

Eichung im Werk möglich: ja

Eichwert [e]: 100 g | 200 g

Eichzulassung nach 2014/31/EU: ja

Mindestlast [Min]: 2 kg | 4 kg

Periodische Nacheichung für  
Italien: 969-112

## Zählen

Kleinste Teilgewicht beim Stückzählen20 g  
(Labor):

# KERN IFB 600K-1M




Hochauflösende Industriewaage in schwerer Ausführung mit Eichzulassung [M], jetzt auch bis [Max] 600 kg

Abmessungen Wägeplatte (BxTxH): 800 x 600 x 200 mm

Drehbare Fußschrauben:	ja
Gehäusematerial:	Kunststoff
Gesamtabmessungen komplett montiert (BxTxH):	800 x 600 x 190 mm
Kabellänge Anzeigegerät:	3 m
Libelle:	ja
Material der Wägeplatte:	Edelstahl
Wandhalterung:	ja
Wägefläche (BxT):	800 x 600 mm

## Piktogramme

### STANDARD

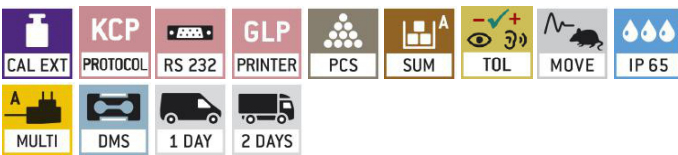

### OPTION



### FACTORY

